

SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット



電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット！ 水切、防塵・防水パッキン付！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
- 200A単独電力量計の取付けが可能です。
- 圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

中部電力管内向


その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IF25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板 (25mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	ハンドル (H-28) ステンレス製封印付キーハンドル
扉 形 式	片扉

関連商品

FBA-MB FRP樹脂製引込計器盤ボックス (368頁)

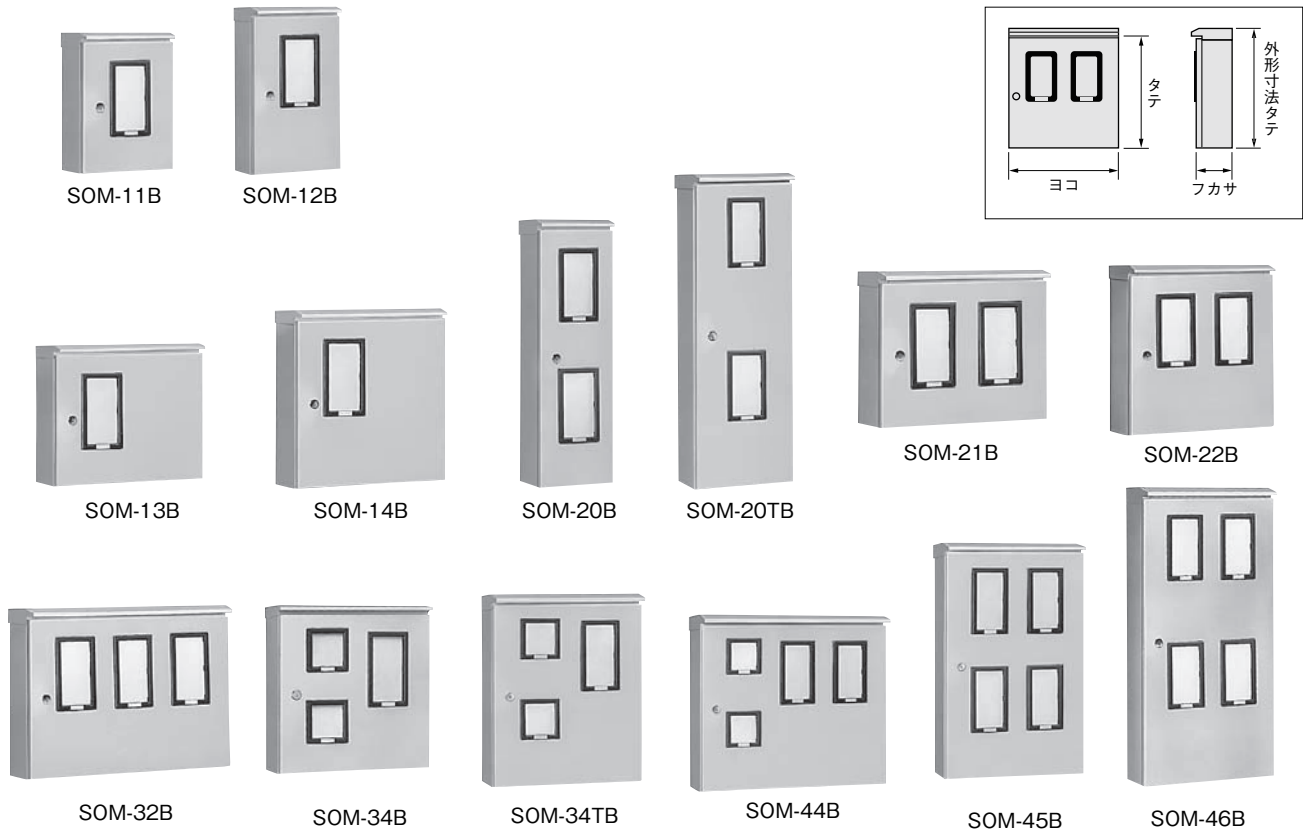

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IF25-70B

●屋根付

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	寸 法			外形寸法	取付スペース		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		タテ	取付スペース	
◎	SOM-11B	72,000	1	300	400	200	430	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く) ※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	10.0
◎	SOM-12B	73,500	1	〃	500	〃	530	(WHM 単(三)相3線式 120A) × 1	(WHM 単(三)相3線式 120A) × 1	11.6
◎	SOM-13B	78,000	1	500	400	〃	430	(WHM 単(三)相3線式 120A) × 1 (ELB 3P 60A) × 1	(WHM 単(三)相3線式 30A) × 1 (ELB 3P 60A) × 1	14.4
◎	SOM-14B	91,000	1	〃	500	〃	530	(WHM 単(三)相3線式 120A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	(WHM 単(三)相3線式 120A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	16.8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■検針窓は全て強化処理ガラスを使用しています。

※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。