


スチロール系樹脂を
採用したスタンダードタイプ!

- スチロール系樹脂製タイプです。
- 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
- 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
- カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
- カバーの上下左右の各面に露出配線用ロックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。



材質	スチロール系樹脂
色彩	ホワイト色(N9.5)
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー2.5mm ~3.0mm

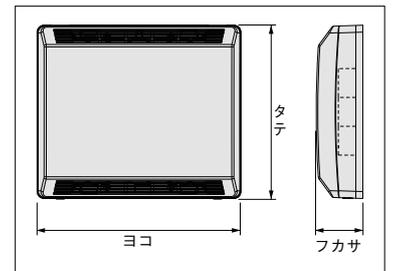

PTM8-252NL



PTM10-4535NL

● スタンダードタイプ (格子形状ボデー)

屋内用 IP2X
(裏面配線穴は除く)
単位/mm

納期区分	品名記号	1コ 標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			機器取付寸法		製品 質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252NL	3,250	2コ	250	200	80	200	150	0.5	ホルダ3コ・ 結束テープ(1m)1コ付
◎	PTM8-325NL	3,600	2コ	300	250	〃	250	200	0.7	
◎	PTM8-353NL	5,300	2コ	350	300	〃	300	250	1.0	
◎	PTM10-4535NL	7,900	2コ	450	350	100	400	300	1.4	ホルダ5コ・ 結束テープ(1m)2コ付
◎	PTM16-4535NL	9,150	2コ	〃	〃	160	〃	〃	1.7	

● スタンダードタイプ (格子形状ボデー・コンセント付)

屋内用 IP2X
(裏面配線穴は除く)
単位/mm

納期区分	品名記号	1コ 標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			機器取付寸法		製品 質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252NLC	3,500	2コ	250	200	80	200	150	0.6	ホルダ3コ・ 結束テープ(1m)1コ・ L型2ココンセント付
◎	PTM8-325NLC	3,850	2コ	300	250	〃	250	200	0.8	
◎	PTM8-353NLC	5,550	2コ	350	300	〃	300	250	1.1	
◎	PTM10-4535NLC	8,200	2コ	450	350	100	400	300	1.5	ホルダ5コ・ 結束テープ(1m)2コ・ L型2ココンセント付
◎	PTM16-4535NLC	9,450	2コ	〃	〃	160	〃	〃	1.8	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

プラボックス

汎用

高性能

コンパクト
小型FA用

情報通信用

計器収納用

仮設用

プルボックス