

**MP-A 電力量計用取付板**

全関東電気工事協会  
優良機材推奨認定品




材 質	スチロール系樹脂
色 彩	アイボリー色(5Y9/1)



MP-21A



MP-22A

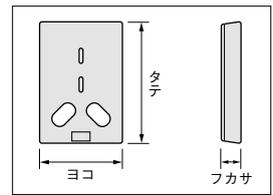

MP-31KA



MP-32A



MP-33A



MP-61A



MP-62A

納期区分	品名記号	1 ヲコ 標準価格 円	一梱入数	適用電力量計	外形寸法			製品質量 kg	都市再生機構
					ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>MP-21A</b>	1,650	20コ	単相2線式 30A 1コ用	220	260	30	0.3	
◎	<b>MP-22A</b>	2,700	10コ	単相2線式 30A 2コ用	366	266	27	0.58	
◎	<b>MP-31KA</b>	2,700	10コ	単相2線式 単(三)相3線式 30A 1コ用	220	350	35	0.41	EF104-1 対応品
◎	<b>MP-32A</b>	4,750	10コ	単相2線式 単(三)相3線式 30A 2コ用	440	〃	〃	1.0	EF104-2 対応品
◎	<b>MP-33A</b>	8,250	10コ	単(三)相3線式 30A・120A 単相2線式 30A 1コ用 2コ用	580	420	45	1.5	
◎	<b>MP-61A</b>	3,600	10コ	単(三)相3線式 30A・120A 1コ用	260	〃	〃	0.71	EF104-3 対応品
◎	<b>MP-62A</b>	6,450	10コ	単(三)相3線式 30A・120A 2コ用	500	〃	〃	1.2	EF104-4 対応品

単位/mm

◎注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

**FBA-MB FRP樹脂製引込計器盤ボックス**



**全電力管内向**


耐食性に優れたFRP樹脂製ボックス！

- ボールへの取付けは、ボール用金具 PM(683頁参照)のご使用をお奨めします。
- なお、取付けの際は、六角ボルト M8×35を別途ご用意ください。

材 質	FRP樹脂
塗 装	Nペーリュ塗装(5Y8/1)
取 付 基 板	木製基板(25mm)
ボックス板厚	扉3.0~3.5mm ボデー3.0~3.5mm
ハ ン ド ル	封印付防水平面ハンドル(ステンレス製)(キーNo.N200)
扉 形 式	片扉



FBA-11MB

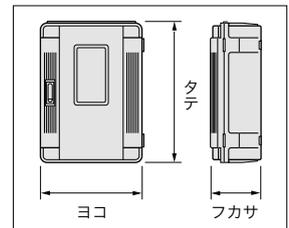

FBA-12MB



FBA-21MB



FBA-22MB

**関連商品**

- ステンレス引込計器盤キャビネット(307~313頁)
- 引込計器盤キャビネット(スチール製)(269~280頁)

屋内・屋外用 **IP44**

単位/mm

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			取 付 ス ペ ー ス	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>FBA-11MB</b>	44,500	1	300	400	200	[WHM 単(三)相3線式 30A]×1	5.8
◎	<b>FBA-12MB</b>	55,500	1	400	500	〃	[WHM 単(三)相3線式120A]×1	8.2
◎	<b>FBA-21MB</b>	59,500	1	500	400	〃	[WHM 単(三)相3線式 30A]×2	8.5
◎	<b>FBA-22MB</b>	69,000	1	600	500	〃	[WHM 単(三)相3線式120A]×2	13.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

◎注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

●屋外でご使用の場合は、屋根を使用し水抜き穴を設けることをお奨めします。