


# H キャビネット用ハンドル




材質	亜鉛合金(ZDC)
表面処理	クロムめっき

[取付穴寸法] 単位:mm

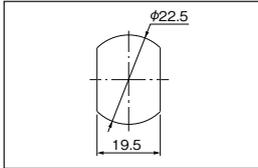


H-24N(-Z)  
H-25N(-Z)

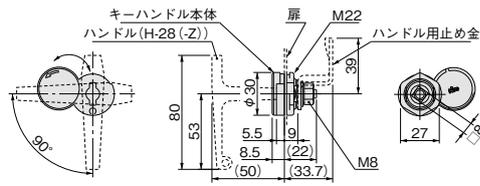

H-24N(-Z) H-25N(-Z)はハンドルの回転が逆になります。




H-26N(-Z)  
H-27N(-Z)

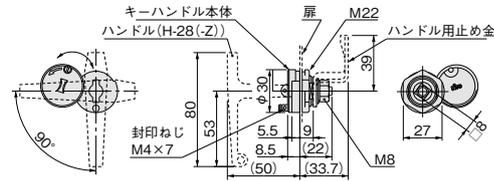


H-26N(-Z) H-27N(-Z)はハンドルの回転が逆になります。




H-28(-Z)

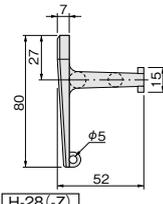

H-28(-Z)

 

角形取手

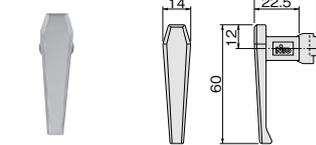


H-36(-Z)

防水コインハンドル※




H-35(-Z)

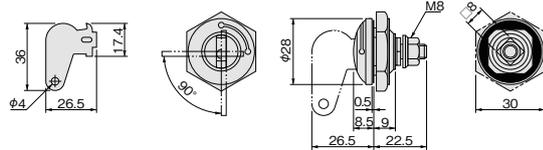

イカリ形キー付ハンドル(屋内用)



H-41A(-Z)

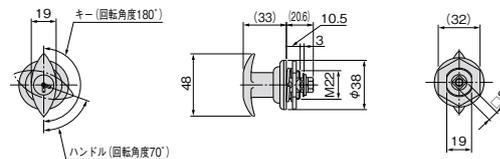

## 10コ入

単位:mm

納期区分	品名記号	1セット標準価格	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるとき)	摘要
◎	<b>H-24N</b>	13,500	10コで1セット	1セット	キーハンドル	🔄	ハンドル(H-28)、止め金付
◎	<b>H-25N</b>	13,500	"	1セット	"	🔄	"
◎	<b>H-26N</b>	14,000	"	1セット	封印付キーハンドル	🔄	"
◎	<b>H-27N</b>	14,000	"	1セット	"	🔄	"
◎	<b>H-28</b>	4,400	"	1セット	ハンドル	—	(封印付)キーハンドルのハンドルのみ
◎	<b>H-35</b>	9,750	"	1セット	防水コインハンドル	🔄	止め金付※
◎	<b>H-36</b>	3,900	"	1セット	角形取手	—	H-35用組付取手
◎	<b>H-41A</b>	23,000	"	1セット	イカリ形キー付ハンドル(屋内用)	🔄	止め金付

## 1コ入(上記商品の入数を1コにした商品です。)

納期区分	品名記号	1セット標準価格	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるとき)	摘要
◎	<b>H-24N-Z</b>	2,250	1コで1セット	1セット	キーハンドル	🔄	ハンドル(H-28)、止め金付
◎	<b>H-25N-Z</b>	2,250	"	1セット	"	🔄	"
◎	<b>H-26N-Z</b>	2,400	"	1セット	封印付キーハンドル	🔄	"
◎	<b>H-27N-Z</b>	2,400	"	1セット	"	🔄	"
◎	<b>H-28-Z</b>	800	"	1セット	ハンドル	—	(封印付)キーハンドルのハンドルのみ
◎	<b>H-35-Z</b>	1,600	"	1セット	防水コインハンドル	🔄	止め金付※
◎	<b>H-36-Z</b>	800	"	1セット	角形取手	—	H-35用組付取手
◎	<b>H-41A-Z</b>	4,800	"	1セット	イカリ形キー付ハンドル(屋内用)	🔄	止め金付

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

- H-41A(-Z)はキーNo.N200を採用しています。
- 日東工業キャビネットは用途に合わせてハンドル交換が可能です。ハンドル交換の際はハンドル交換価格表(663頁)をご参照ください。
- 上記商品の取付穴は全て同じ形状及び寸法になっています。

※防水コインハンドル(H-35(-Z))の付属の止め金は曲げ加工がされておられません。使用するキャビネットの構造に応じて調整が必要になります。