


H キャビネット用ハンドル




ご注意

止め金の自重や振動により、止め金が開方向に動き扉が開くことがありますので、止め金は右図のように扉を開けた時、上になるように取付け又はハンドル選定してください。

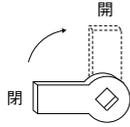


(取付穴寸法)

単位:mm

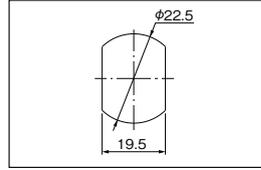

※付属の止め金は曲げ加工がされておりません。使用するキャビネットの構造に応じて調整が必要になります。

筐形ハンドル※

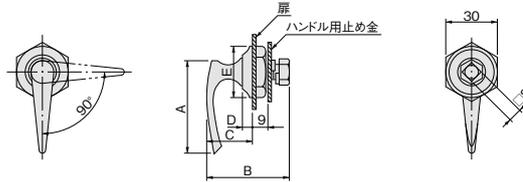

■ 10コ入


単位:mm

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるとき)	摘要	寸法				
								A	B	C	D	E
◎	H-61	4,050	10コで1セット	1セット	筐形ハンドル(豆)		止め金付※	57	53.7	28.5	6	φ30
◎	H-62	5,050	"	1セット	" (小)		" ※	80	57.7	34.5	"	"
◎	H-63	5,900	"	1セット	" (大)		" ※	93	59.7	36.5	8	φ38

■ 1コ入(上記商品の入数を1コにした商品です。)


納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるとき)	摘要	寸法				
								A	B	C	D	E
◎	H-61-Z	960	1コで1セット	1セット	筐形ハンドル(豆)		止め金付※	57	53.7	28.5	6	φ30
◎	H-62-Z	1,100	"	1セット	" (小)		" ※	80	57.7	34.5	"	"
◎	H-63-Z	1,250	"	1セット	" (大)		" ※	93	59.7	36.5	8	φ38

防水角形ハンドル※

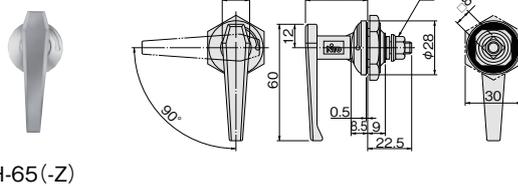


H-65(-Z)

防水ハンドルE(小)

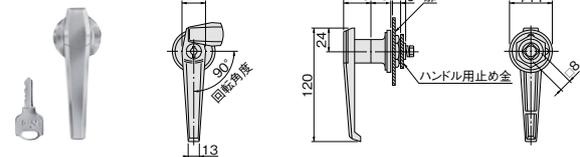

H-120E(-Z)

防水矢形ハンドル※

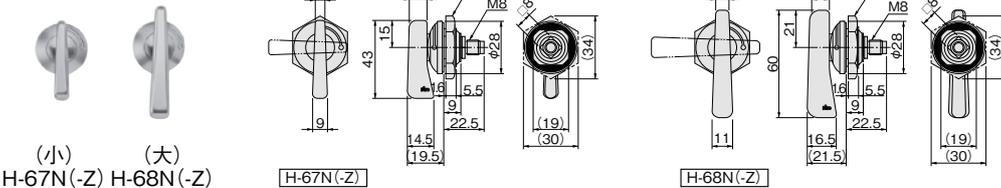

(小) H-67N(-Z) (大) H-68N(-Z)

■ 10コ入

単位:mm

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるとき)	摘要
◎	H-65	13,500	10コで1セット	1セット	防水角形ハンドル		取手はH-36、止め金付
◎	H-120E	28,500	"	1セット	防水ハンドルE(小)		止め金付
◎	H-67N	11,500	"	1セット	防水矢形ハンドル(小)		" ※
◎	H-68N	13,500	"	1セット	" (大)		" ※

■ 1コ入(上記商品の入数を1コにした商品です。)

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるとき)	摘要
◎	H-65-Z	2,050	1コで1セット	1セット	防水角形ハンドル		取手はH-36、止め金付
◎	H-120E-Z	4,300	"	1セット	防水ハンドルE(小)		止め金付
◎	H-67N-Z	1,750	"	1セット	防水矢形ハンドル(小)		" ※
◎	H-68N-Z	1,900	"	1セット	" (大)		" ※

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■H-120E(-Z)はキーNo.N200を採用しています。また、H-120E(-Z)はリバーシブルキーNo.R200でも施錠可能です。

■日東工業キャビネットは用途に合わせてハンドル交換が可能です。ハンドル交換の際はハンドル交換価格表(663頁)をご参照ください。

■上記商品の取付穴は全て同じ形状及び寸法になっています。