




■機器取付可能質量

■鉄製基板への機器取付け

エプティの鉄製基板への機器取付可能質量は下表を参照してください。

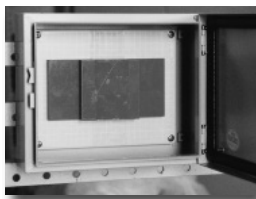

		製品ヨコ寸法 (mm)					
		150	200	250	300	400	500
製品ヨコ寸法 (mm)	150						
	200						
	250						
	300						
	400						
500							

◎注意

取付可能質量は均一な分布質量を想定しています。質量が偏る場合には十分な余裕が必要です。詳細につきましては別途お問い合わせください。

■扉への機器取付け

エプティCL、CN形ボックスの扉への機器取付可能質量は下表を参照してください。また**CF形ボックスの場合は5kg以下**です。



		製品ヨコ寸法 (mm)					
		150	200	250	300	400	500
製品ヨコ寸法 (mm)	200	2kg (蝶番サイズ小)					
	250						
	300						
	400	5kg (蝶番サイズ大)					
	500						

◎注意


取付可能質量は均一な分布質量を想定しています。質量が偏る場合には十分な余裕が必要です。詳細につきましては別途お問い合わせください。

オプション

BP46-5AC1 増設アースバー

- 接地端子の増設にご利用ください。
- キャビネットの接地端子に取付けるタイプです。

材 質	銅 (t2.0)
表面処理	光沢すずめっき

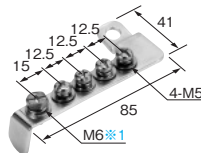

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用キャビネット
◎	BP46-5AC1	2,050	アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ	CL・CF・CN・SCL・SCF用

※1のねじは付属していません。キャビネットのアースねじを外してご使用ください。

BP11-MT パッキン用マスキングテープ (CL、CF、CN用) ※

- CL、CF、CNキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
- ※CL-U(C)、CF-U(C)・CN-U(C)の国際規格認証製品につきましては、お客様にて再塗装された場合、国際規格認証から外れますのでご注意ください。



納期区分	品名記号	標準価格 円	長さ m	幅 mm	適用キャビネット
◎	BP11-23MT	4,800	100	23	CL・CF・CN用

CX-M 取付金具

- キャビネット壁面への取付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	4.5mm
表面処理	溶融亜鉛すず合金めっき



(CLタイプ取付例)



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	適用キャビネット
◎	CX-1M	2,850	金具4コ、取付ねじ一式	0.5	CL・CF・CN用

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール用
小型FA用
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
パーティネット
技術資料