




粉体塗装

4点ねじ止めタイプのUL・CE・TUV認証取得タイプ!

- 亜鉛めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、等電位ボンディング接続が容易です。
- 鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
- 背面取付穴が付いています。
- IP66の高気密性能です。
- カバー止めねじ部を四隅に配置することにより盤面の利用範囲が広がっています。
- カバー面にねじ頭の突出がなく、すっきりしたデザインです。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。
- 継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。

国際規格認証タイプ(CF-U)

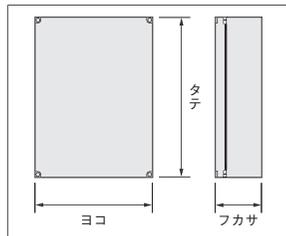

国際規格認証タイプ

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産IH25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日産IH22-90B)
材質	鉄	
取付基板	鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm	
扉形式	カバー：4点ねじ止めタイプ	

屋内用 IP66

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日産IH25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日産IH22-90B

単位: mm

フカサ 80mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎ ◎	CF8-1515U	7,750	150	150	80	100	100	63	1.6
◎ ⑤	CF8-152U	8,100	〃	200	〃	〃	150	〃	2.0
◎ ⑤	CF8-1525U	8,450	〃	250	〃	〃	200	〃	2.4
⑤ ⑤	CF8-153U	8,650	〃	300	〃	〃	250	〃	2.8
◎ ⑤	CF8-22U	8,450	200	200	〃	150	150	〃	2.5
⑤ ⑤	CF8-225U	8,800	〃	250	〃	〃	200	〃	3.0
⑤ ⑤	CF8-23U	9,550	〃	300	〃	〃	250	〃	3.5
⑤ ⑤	CF8-24U	10,500	〃	400	〃	〃	350	〃	4.5
⑤ ⑤	CF8-2525U	9,550	250	250	〃	200	200	〃	3.6
⑤ ⑤	CF8-253U	10,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.2
⑤ ⑤	CF8-33U	10,500	300	300	〃	250	250	〃	4.9

フカサ 120mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎ ⑤	CF12-1515U	8,250	150	150	120	100	100	103	1.9
◎ ⑤	CF12-152U	8,650	〃	200	〃	〃	150	〃	2.4
◎ ⑤	CF12-1525U	9,000	〃	250	〃	〃	200	〃	2.8
⑤ ⑤	CF12-153U	9,550	〃	300	〃	〃	250	〃	3.3
⑤ ⑤	CF12-154U	9,700	〃	400	〃	〃	350	〃	4.2
◎ ⑤	CF12-22U	9,000	200	200	〃	150	150	〃	2.9
◎ ⑤	CF12-225U	9,700	〃	250	〃	〃	200	〃	3.5
◎ ◎	CF12-23U	10,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.0
◎ ⑤	CF12-24U	11,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.1
⑤ ⑤	CF12-25U	12,000	〃	500	〃	〃	450	〃	6.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。

■上記一部商品は、納期区分の変更(⑤→◎)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]CF8-1515U→CF8-1515UCとなります。