

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F.A.用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用


ステンレス

キャビネット

技術資料

スッキリしたデザインのUL認証取得 キャストボックス！

- シンプルでスッキリとしたデザインです。
- ボデー外周の抜き勾配がなく、軽量で作業性に優れています。
- ボデーにIECレール取付穴が付いています。

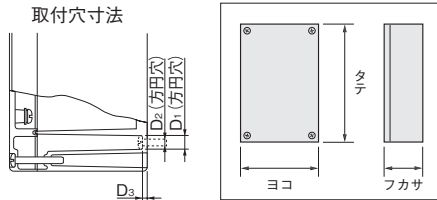

塗 装 色	ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)
材 質	アルミ鋳造製
取付基板	鉄製基板(亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
キャビネット板厚	カバー:3.0mm~4.0mm ボデー:3.0mm~3.5mm
扉 形 式	カバー:ねじ止め

アルミ鋳造製



ACN8-115A



ACN10-22A



屋内・屋外兼用 IP66

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	取付穴寸法			製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		D ₁	D ₂	D ₃	
◎	ACN6-071A	6,450	75	100	60	59	84	40	8	5	3	0.5
◎	ACN8-11A	6,850	100	100	80	84	84	60	〃	〃	〃	0.7
◎	ACN8-115A	8,450	〃	150	〃	〃	134	〃	〃	〃	〃	0.9
◎	ACN8-12A	10,500	〃	200	〃	〃	184	〃	〃	〃	〃	1.4
◎	ACN10-152A	12,000	150	〃	100	129	179	79	10	6	〃	1.9
◎	ACN10-22A	18,000	200	〃	〃	179	〃	〃	〃	〃	〃	2.3
◎	ACN12-23A	23,500	〃	300	120	174	274	98	〃	〃	3.5	3.7

● 屋外でご使用の場合はオプションのSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。

◎注意 縦横寸法が同じ正方形の機種については、カバーとボデーが合う方向に取付けてください。間違っても取付けた場合、隙間ができ浸水します。

キャストボックス・オプション

ACX-R Sルーフ (キャストボックス ACN用)

アルミ製

- キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。

[取付例]

塗 装 色	ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)
材 質	アルミ
板 厚	2.0mm



ACX-R100NA



納期区分	品名記号	標準価格 円	摘要	取付可能機種
◎	ACX-R100NA	1,500	幅100mm用	ACN6-071A、ACN8-11A・115A・12A
◎	ACX-R150NA	1,900	幅150mm用	ACN8-115A、ACN10-152A
◎	ACX-R200NA	2,250	幅200mm用	ACN8-12A、ACN10-152A、ACN10-22A、ACN12-23A
◎	ACX-R300NA	2,550	幅300mm用	ACN12-23A

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品 □