

# E 自立制御盤キャビネット・基台なし

屋内用  
保護等級  
片扉 IP5X  
(カテゴリ-2)

屋内用  
保護等級  
両扉 IP4X

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(標準塗装)  
1000h

塗装性能  
(耐UV塗装)  
120h

RoHS


ハンドル  
鍵違い  
対応  
(337頁)

レーザー  
穴加工  
(36頁)

粉体塗装

## さまざまな設置に対応可能な「基台なし」自立制御盤キャビネット!

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)
- 天面は照明パネル(オプション145頁)の取付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。(フカサ250mmを除く)
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

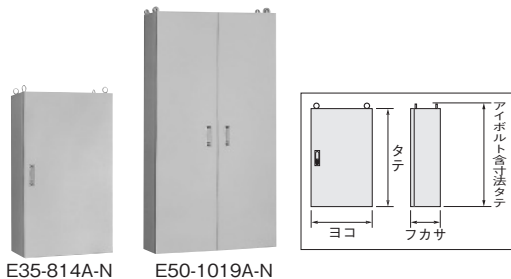

### ■基台なしタイプ(E-A-N)

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm	
ハンドル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200-2コ) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

#### 関連商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット(323頁)も  
ございますのでご用命ください。

● 基台なしでの直付け設置が可能です。  
● 基台の高さが選定可能です。  
(100mm・200mm)

P.137・138

EX-1Z  
自立用基台  
タテ100mm  
タイプ

EX-2Z  
自立用基台  
タテ200mm  
タイプ

屋内用  
片扉 IP5X (カテゴリ-2)  
両扉 IP4X

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工H25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工H22-90B

### フカサ 250mm 基台なし

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			アイボルト全 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
◎ ②(注)	<b>E25-716A-N</b>	99,000	片扉	700	1,600	250	1,651	580	1,480	224	91
◎ ②	<b>E25-719A-N</b>	116,000	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	107
◎ ②(注)	<b>E25-816A-N</b>	114,000	〃	800	1,600	〃	1,660	680	1,480	〃	101
◎ ②(注)	<b>E25-819A-N</b>	131,000	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃	118
②(注) ②(注)	<b>E25-821A-N</b>	173,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215	130
②(注) ②(注)	<b>E25-823A-N</b>	194,000	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃	141
◎ ②(注)	<b>E25-1016A-N</b>	161,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,660	880	1,480	224*	131
◎ ②(注)	<b>E25-1019A-N</b>	195,000	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃*	151
②(注) ②(注)	<b>E25-1021A-N</b>	235,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215*	166
②(注) ②(注)	<b>E25-1023A-N</b>	247,000	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃	180
②(注) ②(注)	<b>E25-1216A-N</b>	196,000	〃	1,200	1,600	〃	1,660	1,080	1,480	224*	149
②(注) ②(注)	<b>E25-1219A-N</b>	232,000	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃	173
②(注) ②(注)	<b>E25-1221A-N</b>	266,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215*	191
②(注) ②(注)	<b>E25-1223A-N</b>	278,000	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃	207
②(注) ②(注)	<b>E25-1419A-N</b>	253,000	〃	1,400	1,900	〃	1,960	1,280	1,780	224*	197
②(注) ②(注)	<b>E25-1421A-N</b>	294,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215*	223
②(注) ②(注)	<b>E25-1619A-N</b>	294,000	〃	1,600	1,900	〃	1,960	1,480	1,780	212*	229

### フカサ 350mm 基台なし

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			アイボルト全 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
◎ ②(注)	<b>E35-57A-N</b>	47,500	片扉	500	700	350	751	420	620	330	38
◎ ②(注)	<b>E35-68A-N</b>	63,000	〃	600	800	〃	851	520	720	〃	49

◎代理店様在庫品 ◎物流中心在庫品 ①②③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】E25-716A-N→E25-716AC-Nとなります。

- ②注意 1.フカサの浅いボックス(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。  
2.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション:L型固定金具、基台安定板(139・140頁)】

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。