

自立制御盤キャビネット・オプション


EX-1Z 自立用基台 (E-A(N)、E-LA・LSA、EL-ROA・LOA・BOA、EM-A、LE用)



粉体塗装

- タテ寸法100mmの自立用基台です。
 - 配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
- ※LE形自立キャビネットにはEX35-□□ZSをご使用ください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工H25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日産工H22-90B)
材 質	鉄	
板 厚	基台フカサ250mmは3.2mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm	

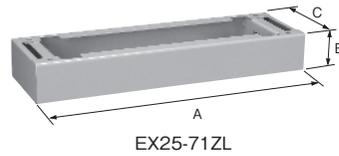

タテ 100mm

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日産工H22-90B

単位：mm

フカサ 250mm用

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット	
LB色	C色			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		E-A(N)、E-LA・LSA EL-ROA・LOA・BOA	LE
◎	③(注)	EX25-71ZL	12,500	700	100	215	8.6	ヨコ幅 700mm	—
◎	◎	EX25-81ZL	13,500	800	〃	〃	9.4	ヨコ幅 800mm	—
◎	◎	EX25-101ZL	16,500	1,000	〃	〃	11.0	ヨコ幅 1,000mm	—
◎	◎	EX25-121ZL	18,000	1,200	〃	〃	12.6	ヨコ幅 1,200mm	—
◎	③(注)	EX25-141ZL	20,500	1,400	〃	〃	14.2	ヨコ幅 1,400mm	—
◎	③(注)	EX25-161ZL	23,000	1,600	〃	〃	15.8	ヨコ幅 1,600mm	—

フカサ 350mm用

◎	③(注)	EX35-71ZS	14,500	700	100	321	11.0	ヨコ幅700mm (タテ1,200mm以下)	ヨコ幅700mm用
◎	◎	EX35-71ZL	14,500	〃	〃	315	〃	ヨコ幅700mm (タテ1,400mm以上)	—
◎	③(注)	EX35-81ZS	16,000	800	〃	321	11.8	ヨコ幅800mm (タテ1,200mm以下)	ヨコ幅800mm用
◎	◎	EX35-81ZL	16,000	〃	〃	315	〃	ヨコ幅800mm (タテ1,400mm以上)	—
◎	◎	EX35-91ZL	17,000	900	〃	〃	12.5	ヨコ幅 900mm	—
◎	◎	EX35-101ZL	19,500	1,000	〃	〃	13.3	ヨコ幅 1,000mm	—
◎	◎	EX35-121ZL	21,000	1,200	〃	〃	14.9	ヨコ幅 1,200mm	—
◎	◎	EX35-141ZL	23,500	1,400	〃	〃	16.5	ヨコ幅 1,400mm	—
◎	◎	EX35-161ZL	26,000	1,600	〃	〃	18.1	ヨコ幅 1,600mm	—

フカサ 400mm用

◎	③(注)	EX40-71ZL	15,500	700	100	365	11.7	ヨコ幅 700mm	—
◎	③(注)	EX40-81ZL	16,500	800	〃	〃	12.5	ヨコ幅 800mm	—
◎	③(注)	EX40-91ZL	17,500	900	〃	〃	13.3	ヨコ幅 900mm	—
◎	③(注)	EX40-101ZL	20,000	1,000	〃	〃	14.1	ヨコ幅 1,000mm	—
◎	③(注)	EX40-121ZL	22,000	1,200	〃	〃	15.7	ヨコ幅 1,200mm	—
◎	③(注)	EX40-141ZL	24,000	1,400	〃	〃	17.4	ヨコ幅 1,400mm	—
◎	③(注)	EX40-161ZL	26,500	1,600	〃	〃	19.0	ヨコ幅 1,600mm	—

フカサ 500mm用

◎	③(注)	EX50-71ZS	18,000	700	100	471	13.5	ヨコ幅700mm (タテ1,200mm以下)	—
◎	◎	EX50-71ZL	18,000	〃	〃	465	〃	ヨコ幅700mm (タテ1,400mm以上)	—
◎	③(注)	EX50-81ZS	19,500	800	〃	471	14.3	ヨコ幅800mm (タテ1,200mm以下)	—
◎	◎	EX50-81ZL	19,500	〃	〃	465	〃	ヨコ幅800mm (タテ1,400mm以上)	—
◎	③(注)	EX50-91ZL	21,000	900	〃	〃	15.0	ヨコ幅 900mm	—
◎	③(注)	EX50-101ZL	23,000	1,000	〃	〃	15.8	ヨコ幅 1,000mm	—
◎	③(注)	EX50-121ZL	25,000	1,200	〃	〃	17.4	ヨコ幅 1,200mm	—
◎	③(注)	EX50-141ZL	28,000	1,400	〃	〃	19.0	ヨコ幅 1,400mm	—
◎	◎	EX50-161ZL	30,000	1,600	〃	〃	20.6	ヨコ幅 1,600mm	—

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】EX25-71ZL→EX25-71ZLCとなります。

【注意】

フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
また、自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。