


D D形デスクキャビネット (防塵・防水パッキン付)



機能性を追求したシンプルデザイン!

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面には、機器の取付けに便利な溶接ナットが付いています。
- テーブルステーは開閉角度が2段階で、片側操作が可能です。
- キャッチの採用により、テーブル部の開閉が容易です。

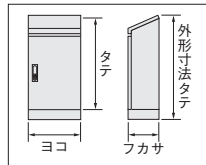

塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日産IH25-70B)
材質	鉄
取付基板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm テーブル2.3mm 基台2.3mm
ハンドル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200:2コ)
扉形式	片扉または両扉

屋内用
片扉IP44
両扉IP4X

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産IH25-70B

フカサ 300mm


単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	D30-410	68,500	片扉	400	1,000	300	1,100	310	710	280	32
◎	D30-510	80,000	〃	500	〃	〃	〃	410	〃	〃	37
◎	D30-610	91,000	〃	600	〃	〃	〃	510	〃	〃	42
◎	D30-710	103,000	〃	700	〃	〃	〃	610	〃	〃	48
◎	D30-810	113,000	〃	800	〃	〃	〃	710	〃	〃	53
◎	D30-1010	139,000	両扉	1,000	〃	〃	〃	910	〃	275*	66
◎	D30-1210	161,000	〃	1,200	〃	〃	〃	1,110	〃	〃*	76

フカサ 400mm

◎	D40-410	82,000	片扉	400	1,000	400	1,100	310	710	380	36
◎	D40-510	91,000	〃	500	〃	〃	〃	410	〃	〃	42
◎	D40-610	104,000	〃	600	〃	〃	〃	510	〃	〃	47
◎	D40-710	113,000	〃	700	〃	〃	〃	610	〃	〃	53
◎	D40-810	127,000	〃	800	〃	〃	〃	710	〃	〃	58
◎	D40-1010	161,000	両扉	1,000	〃	〃	〃	910	〃	375*	72
◎	D40-1210	184,000	〃	1,200	〃	〃	〃	1,110	〃	〃*	83

- 鉄製基板は前後2枚付で無段階移動が可能です。
- 保守点検に便利な後側開口部付です。

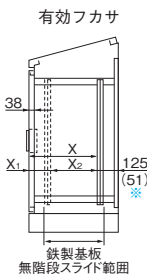

※有効フカサを深くする場合は鉄製基板支持金具の向きを変更することにより()内の寸法まで調整可能です。

屋内用
片扉IP44
両扉IP4X

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産IH25-70B

フカサ 500mm

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ*			製品質量kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	X	X ₁	X ₂	
◎	D50-410	113,000	片扉	400	1,000	500	1,100	310	710	370	125	245	49
◎	D50-610	139,000	〃	600	〃	〃	〃	510	〃	〃	〃	〃	64
◎	D50-810	161,000	〃	800	〃	〃	〃	710	〃	〃	〃	〃	79
◎	D50-1010	216,000	両扉	1,000	〃	〃	〃	910	〃	〃*	〃*	〃	98
◎	D50-1210	240,000	〃	1,200	〃	〃	〃	1,110	〃	〃*	〃*	〃	113

フカサ 600mm

◎	D60-410	142,000	片扉	400	1,000	600	1,100	310	710	470	165	305	51
◎	D60-610	159,000	〃	600	〃	〃	〃	510	〃	〃	〃	〃	67
◎	D60-810	180,000	〃	800	〃	〃	〃	710	〃	〃	〃	〃	82
◎	D60-1010	235,000	両扉	1,000	〃	〃	〃	910	〃	〃*	〃*	〃	102
◎	D60-1210	252,000	〃	1,200	〃	〃	〃	1,110	〃	〃*	〃*	〃	118

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサ(X)は上記有効フカサより35mm引いた寸法となります。