

キャビネット

盤用

防塵・防水形

（小型F/A用）
ソフトローリ

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用



ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料

● 接地端子付の公共建築工事標準仕様プルボックスです。

塗 装 色	プライマ塗装 グレー (N7)
材 質	鉄
キャビネット板厚	1.6mm

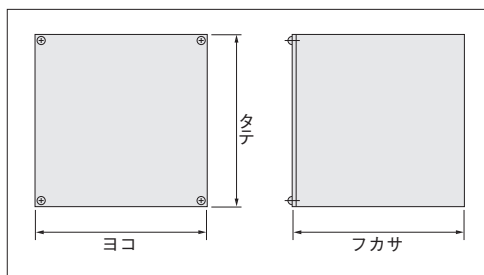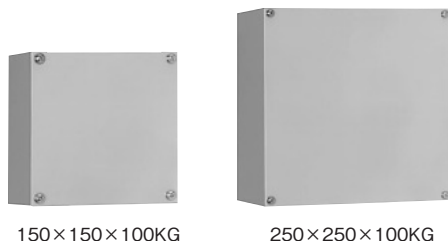

関連商品
ステンレス防水形プルボックス (322頁)

屋内用 IP4X

プライマ塗装
グレー
(N7)


● 電気亜鉛めっき鋼板・接地端子付

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			製品重量 Kg
			ヨコ	タテ	フカサ	
◎	100×100×75KG	3,250	100	100	75	0.7
◎	100×100×100KG	3,750	100	100	100	0.8
◎	150×150×75KG	4,300	150	150	75	1.2
◎	150×150×100KG	4,500	150	150	100	1.4
◎	150×150×150KG	5,400	150	150	150	1.8
◎	200×200×100KG	6,100	200	200	100	2.0
◎	200×200×150KG	7,000	200	200	150	2.6
◎	200×200×200KG	7,750	200	200	200	3.3
◎	250×250×100KG	7,550	250	250	100	3.0
◎	250×250×150KG	8,650	250	250	150	3.8
◎	250×250×200KG	9,700	250	250	200	4.4
◎	250×250×250KG	10,000	250	250	250	5.0
◎	300×300×100KG	9,700	300	300	100	4.0
◎	300×300×150KG	10,500	300	300	150	5.0
◎	300×300×200KG	12,000	300	300	200	5.8
◎	300×300×250KG	13,500	300	300	250	6.5
◎	300×300×300KG	15,500	300	300	300	7.2
◎	350×350×200KG	15,500	350	350	200	7.3
◎	350×350×300KG	19,500	350	350	300	8.6
◎	350×350×350KG	21,000	350	350	350	9.2
◎	400×400×200KG	20,000	400	400	200	9.2
◎	400×400×300KG	23,000	400	400	300	11.0
◎	400×400×400KG	26,500	400	400	400	13.2
◎	500×500×200KG	26,000	500	500	200	11.9
◎	500×500×300KG	29,000	500	500	300	15.7
◎	500×500×400KG	32,500	500	500	400	17.5
◎	500×500×500KG	35,500	500	500	500	20.4

オプション

PA L型取付金具セット

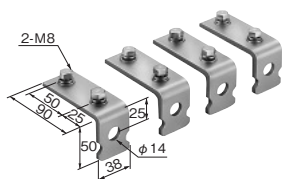

材 質	鉄
表面処理	クロメートめっき
板 厚	6mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎	PA-101	7,350	L型取付金具20コ、六角ボルト、平座金、バネ座金

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品