


コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として！

- 高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
- 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
- 扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。(PCH-C:透明扉付)



材質	ボデー・ABS樹脂	扉・ABS樹脂(PCH) アクリル(PCH-C)
色彩	ボデー・扉：ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 透明扉：ライトスモーク色	
取付基板	鉄製基板(1.6mm)	
ボックス板厚	扉3.0~4.0mm ボデー3.0~4.5mm	
扉形式	片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)	

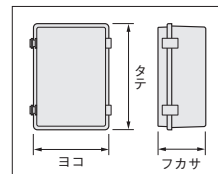

PCH16-23



PCH16-23C

屋内用 IP55

(カテゴリー2)

単位：mm

PCH 着色扉付

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>PCH16-23</b>	5,200	200	300	160	150	250	137	1.7
◎	<b>PCH16-2535</b>	6,750	250	350	〃	200	300	136	2.5
◎	<b>PCH16-32</b>	5,200	300	200	〃	250	150	137	1.7
◎	<b>PCH16-34</b>	8,250	〃	400	〃	〃	350	136	3.5
◎	<b>PCH16-3525</b>	6,750	350	250	〃	300	200	〃	2.5
◎	<b>PCH16-43</b>	8,250	400	300	〃	350	250	〃	3.5
◎	<b>PCH16-45</b>	11,500	〃	500	〃	〃	450	135	5.7

PCH-C 透明扉付

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>PCH16-23C</b>	6,200	200	300	160	150	250	137	1.7
◎	<b>PCH16-2535C</b>	8,100	250	350	〃	200	300	136	2.5
◎	<b>PCH16-32C</b>	6,200	300	200	〃	250	150	137	1.7
◎	<b>PCH16-34C</b>	9,900	〃	400	〃	〃	350	136	3.5
◎	<b>PCH16-3525C</b>	8,100	350	250	〃	300	200	〃	2.5
◎	<b>PCH16-43C</b>	9,900	400	300	〃	350	250	〃	3.5
◎	<b>PCH16-45C</b>	14,000	〃	500	〃	〃	450	135	5.7

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品