



BP12-G 検針窓



- 配電盤などの検針窓などにご利用ください。
- 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。

材質	枠…CRゴム(黒) 窓…強化処理ガラス、網入ガラス
板厚	強化処理ガラス…4.0mm 網入ガラス…6.8mm

主な付属品
 ●取付ひも
 ●取扱説明書

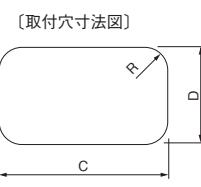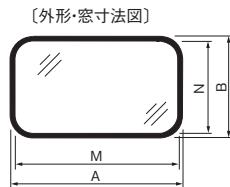

IP44※
単位:mm

納期区分	品名記号		標準価格円	セット内容	外形寸法 mm		窓寸法 mm		取付穴寸法 mm			取付用扉 適正板厚	摘要
					A	B	M	N	C	D	R		
◎	BP12-1515GK-Z		2,800	1コ入	175	175	150	150	157	157	40	t1.5,t1.6	強化処理ガラス
◎	BP12-2010GK-Z		2,800	"	225	125	200	100	207	107	"	"	"
◎	BP12-2015GK-Z		3,350	"	"	175	"	150	"	157	"	"	"
◎	BP12-2121GK-Z		3,750	"	235	235	210	210	217	217	"	"	"
◎	BP12-2510GK-Z		3,200	"	275	125	250	100	257	107	"	"	"
◎	BP12-2520GK-Z		4,400	"	"	225	"	200	"	207	"	"	"
◎	BP12-2525GK-Z		5,200	"	"	275	"	250	"	257	"	"	"
◎	BP12-2614GK-Z		3,750	"	290	170	265	145	272	152	"	"	"
◎	BP12-3114GK-Z		4,050	"	340	"	315	"	322	"	"	"	"
◎	BP12-3121GK-Z		5,450	"	335	235	310	210	317	217	"	"	"
◎	BP12-3131GK-Z		5,900	"	"	335	"	310	"	317	"	"	"
◎	BP12-3531GK-Z		6,250	"	375	"	350	"	357	"	"	"	"
◎	BP12-3616GK-Z		4,250	"	390	190	365	165	372	172	"	"	"
◎	BP12-4114GK-Z		5,050	"	440	170	415	145	422	152	"	"	"
◎	BP12-4121GK-Z		5,600	"	"	240	"	215	"	222	"	"	"
◎	BP12-4131GK-Z		7,600	"	435	335	410	310	417	317	"	"	"
◎	BP12-4141GK-Z		8,400	"	"	435	"	410	"	417	"	"	"
◎	BP12-4621GK-Z		5,900	"	490	240	465	215	472	222	"	"	"
◎	BP12-4631GK-Z		6,950	"	"	335	"	310	"	317	"	"	"
◎	BP12-5131GK-Z		8,400	"	535	"	510	"	517	"	"	"	"
◎	BP12-5141GK-Z		10,000	"	"	435	"	410	"	417	"	"	"
◎	BP12-4745GN-Z		18,500	"	498	478	470	450	480	460	75	t2.3	網入ガラス
◎	BP12-5730GN-Z		16,500	"	598	328	570	300	580	310	"	"	"
◎	BP12-5745GN-Z		20,500	"	"	478	"	450	"	460	"	"	"
◎	BP12-7730GN-Z		21,000	"	798	328	770	300	780	310	"	"	"

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品


※検針窓を取付けますと、上記IP性能以上の
キャビネットは上記のIP性能になります。

■取付方法

①窓枠のゴム溝へ付属のひもをはめ込み、ひもの両端をガラスの上にせます。



②ガラス窓枠の上に扉の抜き位置を合わせるように扉をのせます。

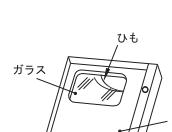





③扉が動かないように押えながら片方のひもを窓の中心方向へ引いていくと、窓枠ゴムは扉にセットされます。



④ひもを引きときに位置が悪かったり中心方向に引張れていなかったりすると、窓枠ゴムが扉にしちかりはまらないことがあります。



   ⑤窓枠ゴムを扉にしっかりとはめ込み、指で押えるようにして扉表面のひれ部分が扉に密着するように整えば完成です。

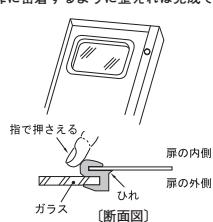

盤用バー

盤取付用
盤内装用
配線用

高圧用

各種バー

機械周辺用
EMC関連