


ZA 基台

- 盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
- 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
- タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
- キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。

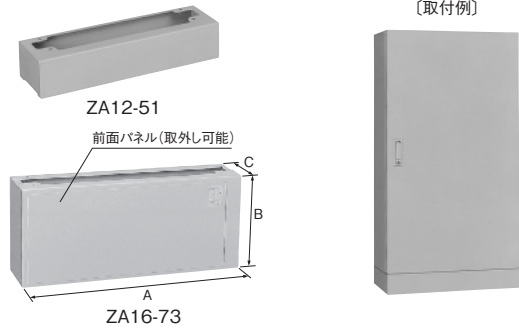

[取付例]

材 質	鉄
板 厚	ボデー………3.2mm 前面パネル…1.6mm
塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工H25-70B) クリーム塗装 (2.5Y9/1) (日塗工H22-90B)

- ◎注意 1.自立形キャビネット(E-A)などには取付けできません。自立用基台(EX-Z) (137-138頁)をご利用ください。
2.タテ寸法50mm・100mmについては、開口穴は設けてありません。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

単位：mm

フカサ120mm用

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※1
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
◎	ZA12-405	③(注)	ZA12-405C		5,450	400	50	120	2.5	ヨコ幅400mmのキャビネット用
◎	ZA12-41	◎	ZA12-41C		5,750	〃	100	〃	3.5	
◎	ZA12-42	◎	ZA12-42C		10,500	〃	200	〃	6.1	
◎	ZA12-43	◎	ZA12-43C		13,500	〃	300	〃	8.3	
◎	ZA12-4505	③(注)	ZA12-4505C		5,600	450	50	〃	2.7	ヨコ幅450mmのキャビネット用
◎	ZA12-451	③(注)	ZA12-451C		5,900	〃	100	〃	3.8	
◎	ZA12-452	③(注)	ZA12-452C		11,000	〃	200	〃	6.6	
◎	ZA12-453	③(注)	ZA12-453C		14,000	〃	300	〃	9.1	
◎	ZA12-505	③(注)	ZA12-505C		5,750	500	50	〃	2.8	ヨコ幅500mmのキャビネット用
◎	ZA12-51	◎	ZA12-51C		6,050	〃	100	〃	4.1	
◎	ZA12-52	◎	ZA12-52C		11,500	〃	200	〃	7.1	
◎	ZA12-53	◎	ZA12-53C		14,500	〃	300	〃	9.8	
◎	ZA12-61	③(注)	ZA12-61C		6,550	600	100	〃	4.7	ヨコ幅600mmのキャビネット用
◎	ZA12-62	◎	ZA12-62C		12,500	〃	200	〃	8.2	
◎	ZA12-63	③(注)	ZA12-63C		16,000	〃	300	〃	11.2	

フカサ140mm用

◎	ZA14-405	◎	ZA14-405C		5,750	400	50	140	2.7	ヨコ幅400mmのキャビネット用
◎	ZA14-41	③(注)	ZA14-41C		6,050	〃	100	〃	3.7	
◎	ZA14-42	③(注)	ZA14-42C		11,500	〃	200	〃	6.3	
◎	ZA14-43	③(注)	ZA14-43C		14,500	〃	300	〃	8.7	
◎	ZA14-505	③(注)	ZA14-505C		6,050	500	50	〃	3.1	ヨコ幅500mmのキャビネット用
◎	ZA14-51	③(注)	ZA14-51C		6,400	〃	100	〃	4.3	
◎	ZA14-52	③(注)	ZA14-52C		12,500	〃	200	〃	7.4	
◎	ZA14-53	③(注)	ZA14-53C		15,500	〃	300	〃	10.1	
◎	ZA14-61	③(注)	ZA14-61C		6,850	600	100	〃	4.9	ヨコ幅600mmのキャビネット用
◎	ZA14-62	③(注)	ZA14-62C		13,500	〃	200	〃	8.4	
◎	ZA14-63	③(注)	ZA14-63C		17,500	〃	300	〃	11.5	
◎	ZA14-71	③(注)	ZA14-71C		7,850	700	100	〃	5.5	
◎	ZA14-72	③(注)	ZA14-72C		15,500	〃	200	〃	9.4	
◎	ZA14-73	③(注)	ZA14-73C		19,000	〃	300	〃	13.0	
◎	ZA14-81	③(注)	ZA14-81C		8,950	800	100	〃	6.1	ヨコ幅800mmのキャビネット用
◎	ZA14-82	③(注)	ZA14-82C		16,500	〃	200	〃	10.5	
◎	ZA14-83	③(注)	ZA14-83C		21,000	〃	300	〃	14.4	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※1. 遮光板付キャビネットに取付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

◎注意 キャビネットフカサの違い、高さの違いについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション：L型固定金具、基台安定板(723・724頁)]

● 屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、

別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。