

ZM-A ポールスタンド (電線引出口付)



粉体塗装

- ヘッドが水平と傾斜 30°のどちらのタイプにも変更可能です。
- ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
- 電線引出口付で、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
- ベースは鋳鉄製です。

材質	ヘッド…鋳鉄 パイプ…一般構造用炭素鋼鋼管 ベース…鋳鉄
塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗IH25-70B)

ご注意 鋳造品のため寸法に誤差が生じることがありますのでご了承ください。

取付可能キャビネットサイズ

用途	品名記号	ZM-1A	ZM-2A
水平タイプで使用する場合	ヨコ タテ フカサ	500 × 600 × 300 以下	ヨコ タテ フカサ 600 × 700 × 350 以下
傾斜タイプで使用する場合	ヨコ タテ フカサ	400 × 400 × 300 以下	ヨコ タテ フカサ 500 × 500 × 300 以下

ご注意 使用されるキャビネットの板厚や収納物質量によっては、取付座面の補強が必要となる場合がありますので、別途対策を施してください。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IH25-70B



ZM-1A

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm	ポール径 mm		取付可能質量 kg	製品質量 kg
				外径	有効径		
◎	ZM-1A	32,000	1,000×φ350	φ76.3	φ55	50kg以下	16.0
◎	ZM-2A	47,000	1,000×φ400	φ89.1	φ65	70kg以下	22.0


Z キャビネットスタンド



粉体塗装

- キャビネットのフカサに合わせてご使用いただけます。
- アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

材質	鉄
板厚	1.6mm
塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗IH25-70B)

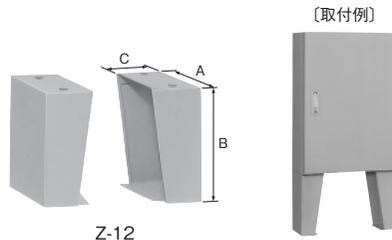

Z-12

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IH25-70B

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法			1セット製品質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	
◎	Z-11	3,350	スタンド2コ 六角ナット 六角ボルト 平座金 バネ座金	110	150	83	1.5
◎	Z-12	3,750		130	〃	〃	1.6
◎	Z-13	4,250		170	〃	〃	1.9
◎	Z-14	4,550		220	〃	〃	2.3
◎	Z-21	4,850		110	300	105	2.7
◎	Z-22	5,250		130	〃	〃	3.0
◎	Z-23	5,750		170	〃	〃	3.5
◎	Z-24	6,700		220	〃	〃	4.1
◎	Z-31	8,150		110	600	150	5.8
◎	Z-32	9,100		130	〃	〃	6.2
◎	Z-33	9,600		170	〃	〃	7.0
◎	Z-34	10,000		220	〃	〃	8.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

ご注意 キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。