

## SZ ステンレスキャビネットスタンド



- 衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルームなどに適しています。
- アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
- フカサ寸法200mm、250mm用は清掃しやすさを考慮した中央部がオープンな形状です。

材 質	ステンレス(SUS304)
板 厚	3.0mm
表面処理	ミラー仕上(塗装なし)



[取付例]

SZ16-15N

SZ20-15N

ミラー仕上  
塗装なし

●キャビネット取付用ねじ付

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法			1セット製品質量kg	取付可能質量※	適用キャビネット
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)			
◎	<b>SZ16-15N</b>	12,500	2コ入	132	150	40	1.9	70kg以下	フカサ160mm用
◎	<b>SZ20-15N</b>	14,000	〃	172	〃	〃	1.8	100kg以下	フカサ200mm用
◎	<b>SZ25-15N</b>	17,500	〃	222	〃	〃	2.0	120kg以下	フカサ250mm用

【注意】取付可能質量はタテ寸法 1200mm 以下のキャビネット寸法にて、重心位置はキャビネット中心を想定し算出しています。これを上回るサイズのキャビネットを取付ける場合など、寸法および取付質量に応じて別途転倒防止の処理を行ってください。

※キャビネット質量+取付機器質量 □

盤用ハーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種ハーツ

機械周辺用


EMC関連

## BDS-A 盤用スペースダクト



- ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
- 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
- 上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。

材 質	鉄	
板 厚	ボデー………1.6mm	前面パネル…1.2mm
塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)

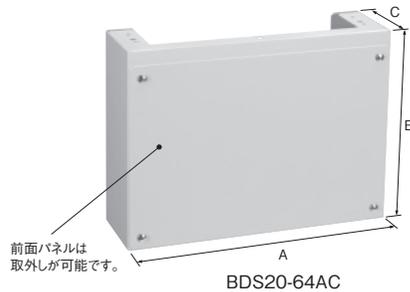

BDS20-64AC

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工H25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工H22-90B

●キャビネット取付用ねじ付

単位: mm

## フカサ120mm用

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格円	外形寸法			製品質量kg	適用キャビネット
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
③	<b>BDS12-43A</b>	◎	<b>BDS12-43AC</b>		11,000	400	300	120	4.0	ヨコ幅400mmのキャビネット用
③	<b>BDS12-44A</b>	◎	<b>BDS12-44AC</b>		13,500	〃	400	〃	5.0	
③	<b>BDS12-45A</b>	◎	<b>BDS12-45AC</b>		17,000	〃	500	〃	6.0	
③	<b>BDS12-53A</b>	◎	<b>BDS12-53AC</b>		13,500	500	300	〃	4.5	ヨコ幅500mmのキャビネット用
③	<b>BDS12-54A</b>	◎	<b>BDS12-54AC</b>		16,000	〃	400	〃	5.5	
③	<b>BDS12-55A</b>	◎	<b>BDS12-55AC</b>		19,500	〃	500	〃	6.5	
③	<b>BDS12-63A</b>	③	<b>BDS12-63AC</b>		16,000	600	300	〃	5.0	ヨコ幅600mmのキャビネット用
③	<b>BDS12-64A</b>	③	<b>BDS12-64AC</b>		18,500	〃	400	〃	6.0	
③	<b>BDS12-65A</b>	③	<b>BDS12-65AC</b>		21,500	〃	500	〃	7.0	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 □