


BP46-AN アースバー



- コンピュータなどのアースにご使用ください。

材 質	銅
表面処理	光沢すずめっき

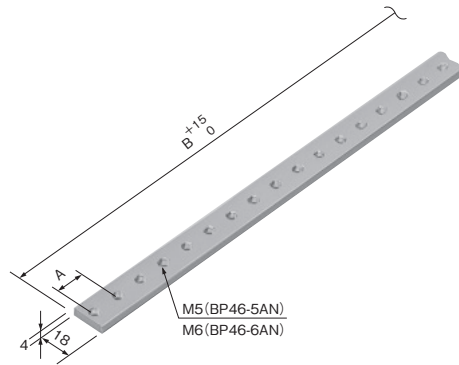

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		摘 要
				A	B	
◎	BP46-5AN	8,150	1本入	12.5	990	M5タップ付
◎	BP46-6AN	8,150	〃	15	1,000	M6タップ付


BP46-A アース端子




- アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
- 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付け可能です。

(注) 地絡用には使用不可です。

材 質	銅
板 厚	4.0mm
表面処理	光沢すずめっき

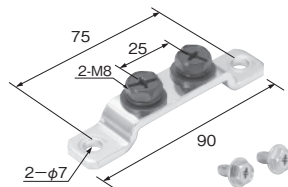

〔取付例〕

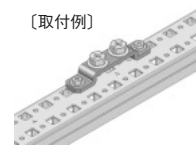


単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量 kg	適用キャビネット	摘 要
◎	BP46-8A	3,200	アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ	0.3	FS、FZ、他	取付ピッチは75mm、M5

RD891 アース線



 - ラック本体のフレームとドアおよび側板などの導電接続にご利用ください。



RD891-20C

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm		製品質量 kg	摘 要
				L			
◎	RD891-20C	3,500	10本入	230		0.1	圧着端子2-5、KIV電線2mm(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑧受注品