
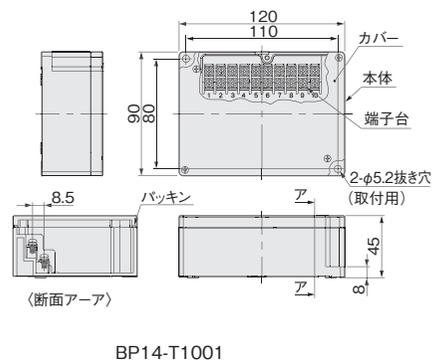
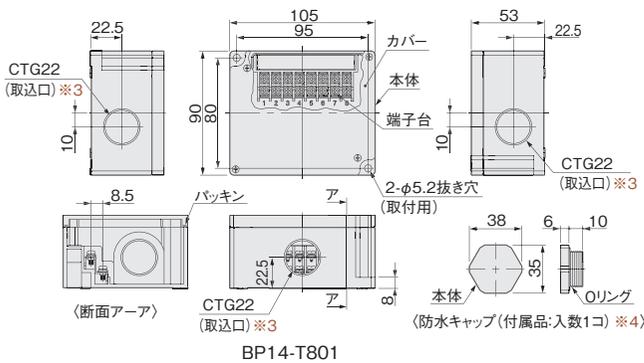
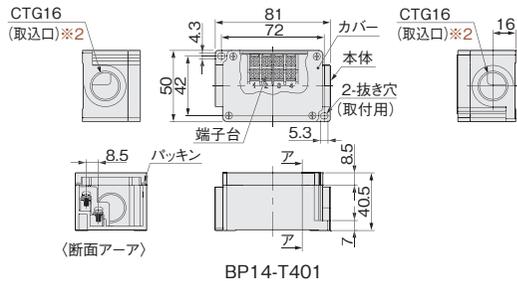


BP14-T 端子付ボックス

- ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。
- 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐環境性・耐油性に優れています。
- IP65の高気密性能を実現しています。(BP14-T401はIP67)
- BP14-T801は防水キャップが1コついています。※4

材質	本体…ナイロン(BP14-T4C・T6C) 強化PBT(BP14-T401・T801・T1001) カバー…強化PBT
色彩	ライトベージュ(5Y7/1)

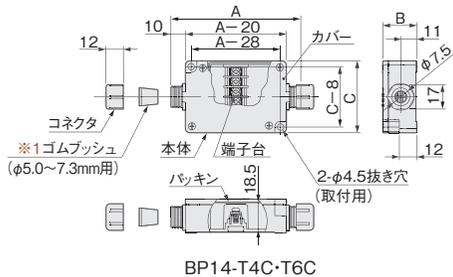

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			取入口	コネクタ※1 適合電線mm	端子台仕様				
			A(ヨコ)	B(タテ)	C(ワカ)			定格絶縁電圧 V	定格電流 A	適合電線 mm	端子おし	極数
◎	BP14-T4C	2,450	80	23.5	40	コネクタ	φ3.5~φ7.3	AC,DC 250	15	1.25	M3×8	4
◎	BP14-T6C	2,700	90	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6
◎	BP14-T401	2,250	寸法図参照			CTG16(2コ)※2	—	AC,DC 600	20	2	M3.5×8	4
◎	BP14-T801	3,850	寸法図参照			CTG22(3コ)※3	—	〃	〃	〃	〃	8
◎	BP14-T1001	3,350	寸法図参照			—	—	〃	〃	〃	〃	10

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品
 ※1. ゴムプッシュ(φ3.5~5.3mm用)は付属していますのでφ3.5~5.0mmの場合は組替えて使用してください。
 ※2. 取入口に使用するケーブルコネクタは、BP14-21D1をお勧めします。
 ※3. 取入口に使用するケーブルコネクタは、BP14-27Dをお勧めします。
 ※4. 付属品の防水キャップはすべての取入口に取付け可能ですので、配線形態に応じて取付けてください。

盤用ハーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種ハーツ

機械周辺用

E M C 関連