


SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー



- 自然換気とシールド効果を合わせ持つ大型ルーバーです。
- フィルタの交換は工具が不要です。

仕様

使用温度	-10~+60°C
材質	カバー: AES樹脂 ボデー: ABS樹脂+ニッケルクロムめっき フィルタ: ポリエステル(除塵率80%) シールドフィルタ: アルミニウム

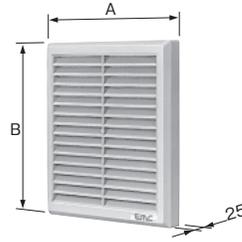

- 主な付属品
- 取付ねじ
 - 取扱説明書

フィルタ付

屋内用 IP4X^{※1}

単位: mm

ライトベージュ色		クリーム色		標準価格 円	寸法 mm		換気面積 cm ²	摘要
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		A	B		
◎	SLP-25ES	◎	SLP-25CES	18,500	250	250	217	



※1.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

ご注意

- 1.屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
- 2.換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。


■オプションのフィルタにつきましては、659頁をご参照ください。

電磁波シールド特性(当社測定方法による)

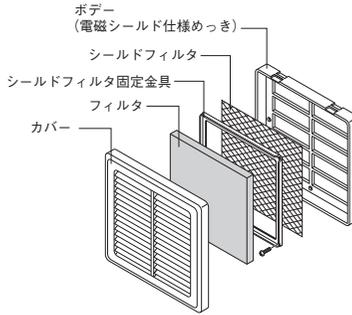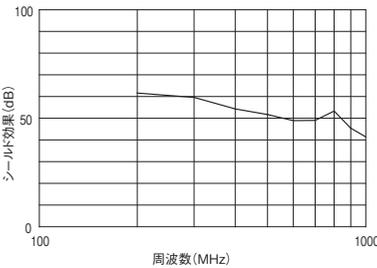

取付寸法図 電磁シールド仕様(換気扇付) 大型ルーバー

単位: mm

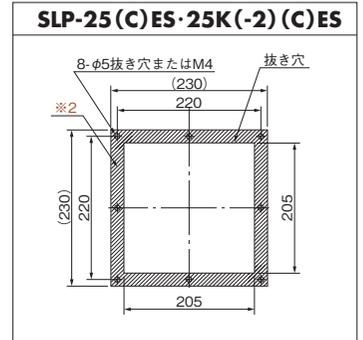

※2 塗装や表面保護膜などにより、取付面が絶縁されている場合は、※2の斜線部分の剥離を行い導電面を確保してください。
なお、必要に応じ、腐食から保護するため、導電粘着テープ(831頁)などにより導電面の表面処理を行ってください。

使用上のお願

1. 吸気口および排気口用として制御盤キャビネットの上・下位置に最低各1個以上の取付けをお勧めします。
2. 極度に塵埃、オイルミストなどの多い所での使用はお避けください。

■機種選定方法(選定例)は655頁をご参照ください。

EC-SLP ハニカムシールドフィルタ




シールド効果を高めるハニカムタイプ!

- 電磁シールド仕様大型ルーバー、電磁シールド仕様換気扇付大型ルーバーのオプションとしてご利用ください。

仕様

シールド効果	平均10dB向上
材質	ハニカムシールドフィルタ: アルミニウム フィルタ: モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%)

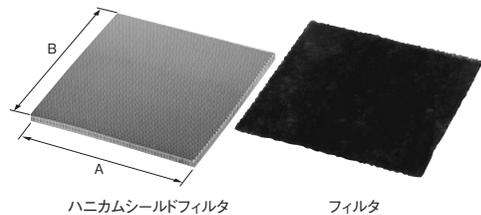

ハニカムシールドフィルタ

フィルタ

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm		厚み mm	適用機種
				A	B		
◎	EC-SLP-HF	8,650	ハニカムシールドフィルタ1コ フィルタ1枚	230	230	8	SLP-25(C)ES-SLP-25K(C)ES- SLP-25K-2(C)ES用

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品