


# SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

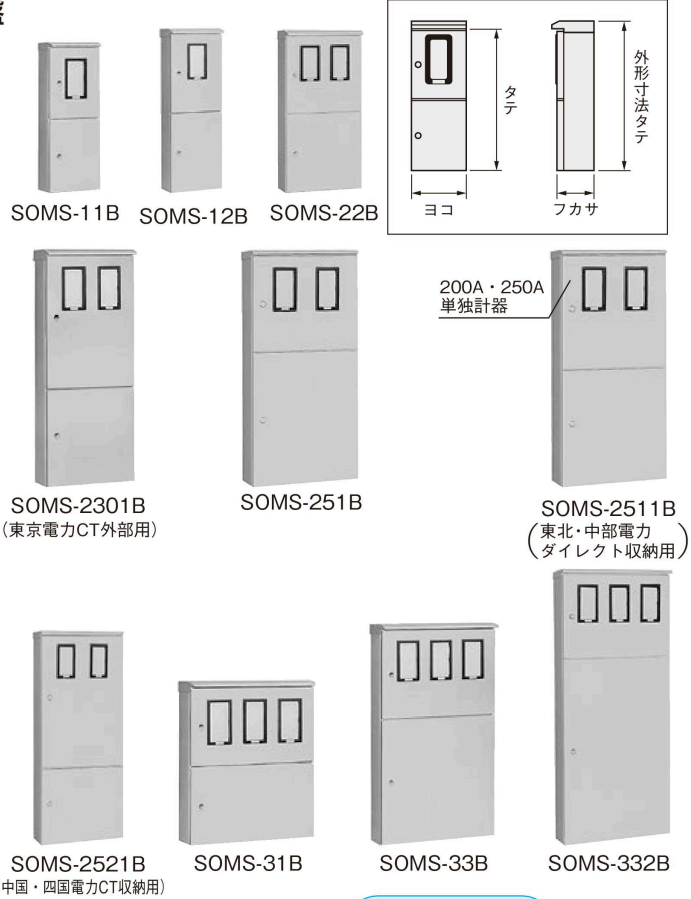

## 耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット!

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 材質にはステンレス (SUS304) を使用しています。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。



**全電力管内向** (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)  
**東京電力管内向** (強化耐候型電力量計)  
**中部電力管内向**  
 その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工J25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	上扉 ステンレス封印付キーハンドル 下扉 ステンレスキーハンドル、ハンドル (H-28:1コ)
扉 形 式	2段扉

**関連商品**  
**FOMS** FRP樹脂製引込計器盤ボックス (370頁)

## ●屋根付・2段扉

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装  
 LB色 (5Y7/1)  
 日塗工J25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸 法			外形寸法	取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		タテ	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)*	
◎	<b>SOMS-11B</b>	113,000	300	800	200	830	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	(WHM 単 (三) 相 3 線式 30A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	17.1
◎	<b>SOMS-12B</b>	116,000	350	1,000	〃	1,030	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	22.3
◎	<b>SOMS-21B</b>	146,000	500	800	〃	830	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 100A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 30A) × 2 (ELB 3P 100A) × 2	25.3
◎	<b>SOMS-22B</b>	158,000	〃	1,000	〃	1,030	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	28.7
◎	<b>SOMS-23B</b>	194,000	〃	1,200	〃	1,230	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	34.6
◎	<b>SOMS-2301B</b>	194,000	〃	〃	〃	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2+スペース (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2+スペース (ELB 3P 200A) × 2	35.2
◎	<b>SOMS-24B</b>	203,000	〃	1,400	〃	1,430	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	37.1
◎	<b>SOMS-25B</b>	212,000	〃	1,600	〃	1,630	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	41.6
◎	<b>SOMS-251B</b>	199,000	600	1,200	〃	1,230	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	37.8
◎	<b>SOMS-2511B</b>	199,000	〃	〃	〃	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 200A (250A)) × 2 (ELB 3P 200A (250A)) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 200A (250A)) × 2 (ELB 3P 200A (250A)) × 2	38.2
◎	<b>SOMS-252B</b>	211,000	〃	1,400	〃	1,430	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	42.8
◎	<b>SOMS-2521B</b>	211,000	〃	〃	〃	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2+スペース (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2+スペース (ELB 3P 200A) × 2	44.6
◎	<b>SOMS-253B</b>	221,000	〃	1,600	〃	1,630	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	47.8
◎	<b>SOMS-31B</b>	182,000	700	800	〃	830	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 100A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 30A) × 3 (ELB 3P 100A) × 3	33.6
◎	<b>SOMS-32B</b>	192,000	〃	1,000	〃	1,030	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	39.9
◎	<b>SOMS-33B</b>	204,000	〃	1,200	〃	1,230	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	43.3
◎	<b>SOMS-331B</b>	223,000	〃	1,400	〃	1,430	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	48.8
◎	<b>SOMS-332B</b>	242,000	〃	1,600	〃	1,630	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	54.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) (受)受注品  
 ※検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。  
 ※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。