


スタットボルト (インチサイズ)

STUD BOLT

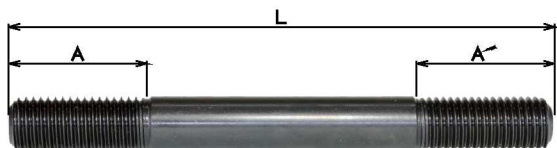

ボルトを締付けた時ナットの先端からネジ部が
1~2 山飛び出す位が適当と考えます。

- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC30±5°
- 仕 上 黒染


(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

4分 (1/2-12)				5分 (5/8-11)				6分 (3/4-10)			
品名	L	A/A"	質量	品名	L	A/A"	質量	品名	L	A/A"	質量
SBW-450	50	22	47	SBW-550	50	22	74	SBW-675	75	30	159
SBW-475	75	30	71	SBW-575	75	30	111	SBW-6100	100	38	212
SBW-4100	100	38	94	SBW-5100	100	38	147	SBW-6125	125	50	265
SBW-4125	125	38	118	SBW-5125	125	38	184	SBW-6150	150	50	318
SBW-4150	150	38	142	SBW-5150	150	38	221	SBW-6175	175	50	371
SBW-4175	175	38	165	SBW-5175	175	38	258	SBW-6200	200	50	424
SBW-4200	200	38	189	SBW-5200	200	38	295	SBW-6225	225	50	477
SBW-4225	225	50	212	SBW-5225	225	50	332	SBW-6250	250	50	530
SBW-4250	250	50	236	SBW-5250	250	50	369	SBW-6300	300	50	637
SBW-4300	300	50	283	SBW-5300	300	50	442				

クランピングスタットボルト (スパナ掛け付)

CLAMPING STUD BOLT

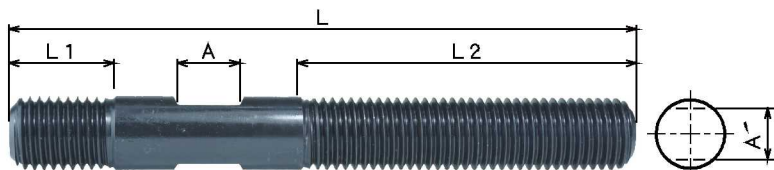

- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC30±5°
- 仕 上 黒染

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

M 10 P=1.5						M 18 P=2.5					
品名	A/A"	L	L1	L2	質量	品名	A/A"	L	L1	L2	質量
CSB-1075	8	75	18	30	40	CSB-1875	14	75	27	30	135
CSB-10100		100		45	53	CSB-18100		100		45	180
CSB-10125		125		60	66	CSB-18125		125		60	225
CSB-10150		150		75	80	CSB-18150		150		75	270
CSB-10175		175		90	93	CSB-18175		175		90	315
CSB-10200		200		105	106	CSB-18200		200		105	369
						CSB-18225		225		125	405
						CSB-18250		250		140	450
						CSB-18300		300		170	540
M 12 P=1.75						M 20 P=2.5					
品名	A/A"	L	L1	L2	質量	品名	A/A"	L	L1	L2	質量
CSB-1275	10	75	18	30	56	CSB-2075	17	75	27	30	158
CSB-12100		100		45	75	CSB-20100		100		45	210
CSB-12125		125		60	94	CSB-20125		125		60	263
CSB-12150		150		75	113	CSB-20150		150		75	315
CSB-12175		175		90	131	CSB-20175		175		90	368
CSB-12200		200		105	160	CSB-20200		200		105	420
						CSB-20225		225		125	473
						CSB-20250		250		140	525
						CSB-20300		300		170	630
M 14 P=2.0						M 22 P=2.5					
品名	A/A"	L	L1	L2	質量	品名	A/A"	L	L1	L2	質量
CSB-1475	11	75	21	30	81	CSB-2275	19	75	30	30	195
CSB-14100		100		45	101	CSB-22100		100		45	260
CSB-14125		125		60	136	CSB-22125		125		60	325
CSB-14150		150		75	163	CSB-22150		150		75	390
CSB-14175		175		90	190	CSB-22175		175		90	455
CSB-14200		200		105	217	CSB-22200		200		105	520
CSB-14225		225		125	248	CSB-22225		225		125	585
CSB-14250		250		140	274	CSB-22250		250		140	650
CSB-14300		300		170	326	CSB-22300		300		170	780
M 16 P=2.0						M 24 P=3.0					
品名	A/A"	L	L1	L2	質量	品名	A/A"	L	L1	L2	質量
CSB-1675	13	75	21	30	101	CSB-2475	19	75	30	30	203
CSB-16100		100		45	135	CSB-24100		100		45	270
CSB-16125		125		60	169	CSB-24125		125		60	338
CSB-16150		150		75	203	CSB-24150		150		75	405
CSB-16175		175		90	236	CSB-24175		175		90	473
CSB-16200		200		105	270	CSB-24200		200		105	540
CSB-16225		225		125	304	CSB-24225		225		125	608
CSB-16250		250		140	338	CSB-24250		250		140	675
CSB-16300		300		170	405	CSB-24300		300		170	810