


平行台セット

GROUND PARALLEL SET

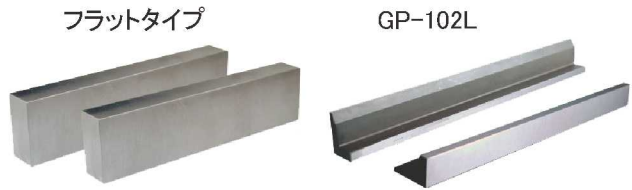


(ケース付)



(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	本体寸法			質量
GP-102	平行台セット			11.6
No.	A	B	C	質量
GP-102-5	5	16	100	0.06
GP-102-6	6	18		0.08
GP-102-8	8	24		0.15
GP-102-10	10	30		0.24
GP-102-12	12	36	150	0.51
GP-102-14	14	48		0.79
GP-102-18	18	60		1.27
GP-102-22	22	62		1.60
GP-102L	15	31		2.5

フラットタイプ

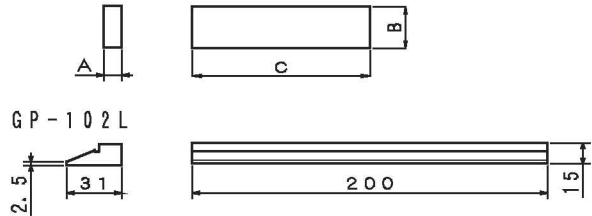

- 材質 S45C
- 硬度 HRC45°
- 精度 A ±0.01
B ±0.01
C ±0.5


※ 各サイズ単品での販売は致しておりません

(各サイズ2ヶ1組)

スチールパラレル

HARDEND GROUND PARALLEL

スチールパラレルは良質な鋼材に完全熱処理と両端面を除く四面は研磨仕上を施しています。正直台にご利用ください。

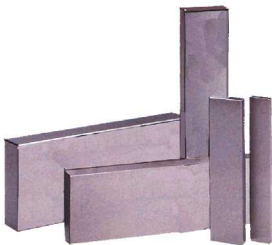


- 材質 S45C
- 硬度 HRC45°
- 精度 幅×高さ ±0.01
長さ ±0.5
- 仕上 四面研磨



(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	W	H	L	質量
HGP-100	8	12	100	0.08
HGP-101		15		0.10
HGP-102	10	15	100	0.13
HGP-103		20		0.17
HGP-104		25		0.22
HGP-105	12	15	100	0.16
HGP-106		20		0.21
HGP-107		25		0.26
HGP-108		20		0.42
HGP-109	16	25	150	0.53
HGP-110		30		0.64
No.	W	H	L	質量
HGP-111	20	25	200	0.88
HGP-112		30		1.05
HGP-113	25	40	250	1.40
HGP-114		30		1.64
HGP-115		40		2.20
HGP-116	28	50	300	2.75
HGP-117		40		2.95
HGP-118	38	50	300	3.70
HGP-119		75		5.00
HGP-120				7.50

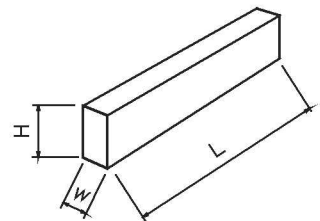

精密平行ブロック


PRECISION PARALLEL BLOCK



- 材質 S50C
- 硬度 HRC45°
- 平行度 5μ以下
- 受注生産品

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	A±0.01	B±0.01	C±0.01	質量
PPB-300	100	50	30	1.20
PPB-400		50	40	1.58
PPB-500		60	50	2.36

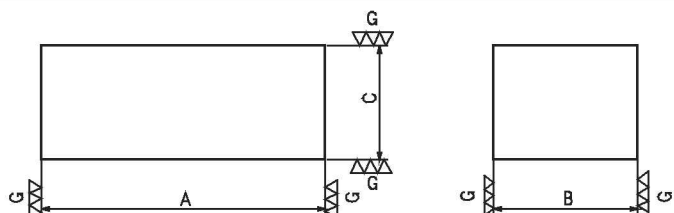

この精密平行ブロックは平行度5μ以下で高精度で仕立てられています。高さ調整・芯出し・測定用としてご利用いただけます。