


## T形水準器

Stock No. 507

T-TYPE CROSS LEVEL

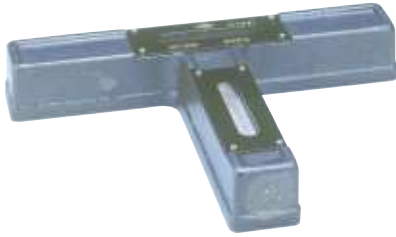

- ・XY方向の水平が同時に測定できます。
- ・水平を調整できる調整ネジ付きです。
- ・各種機械の据付、芯出しに便利です。

| コードNo. | 呼び  | 寸法<br>(W×L×H mm) | 感度<br>(mm/m) | 質量<br>(kg) |
|--------|-----|------------------|--------------|------------|
| AL101  | 200 | 206x156x32       | 0.05         | 1.7        |
| AL102  |     |                  | 0.1          |            |
| AL103  |     |                  | 0.2          |            |

## 精密フィックスレベル®

Stock No. 524

PRECISION FIX LEVEL



〔524A〕



〔524B〕



〔524C〕



〔524D〕

- ・小形で高感度な精密水準器です。
- ・一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
- ・狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
- ・各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。

| コードNo. | 形式   | 寸法<br>(L×W×H mm) | 感度<br>(mm/m) | 質量<br>(g) | 取付穴径 x<br>間隔 (mm) |
|--------|------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| AS101  | 524A | 100x20x24        | 0.05         | 200       | 4.5 x 90          |
| AS102  |      |                  | 0.1          |           |                   |
| AS201  | 524B | 80x17x19         | 0.5          | 120       | 4.5 x 70          |
| AS202  |      |                  | 2.0          |           |                   |
| AS301  | 524C | 60x17x19         | 0.5          | 120       | 3.5 x 50          |
| AS302  |      |                  | 2.0          |           |                   |
| AS401  | 524D | 100x20x24        | 0.02         | 250       | ナシ                |
| AS402  |      |                  | 0.05         |           |                   |
| AS403  |      |                  | 0.1          |           |                   |

## プチレベル

PUCHI LEVEL



- ・携帯性を重視した小型水準器です。
- ・今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。
- ・コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。
- ・水平を調整できる調整ネジ付きです。

| コードNo. | 寸法<br>(L×W×H mm) | 感度<br>(mm/m) | 質量<br>(g) |
|--------|------------------|--------------|-----------|
| AF100  | 110×27×29        | 0.05         | 280       |
| AF101  | 110×27×29        | 0.1          | 280       |