


直定規 (ストレートエッジ)

普通形ストレートエッジ

Stock No. 214-2

STRAIGHT EDGE

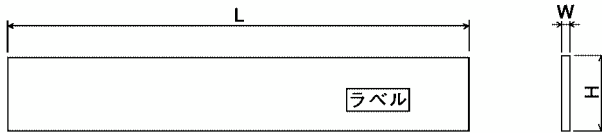

- ・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
- ・精度面は1面(ラベルの下側)です。
- ・焼入品と非焼入品があります。

呼び 寸法	寸法 (L×H×W mm)	焼入品	非焼入品	真直度 (μ m)	質量 (kg)
		コードNo.	コードNo.		
150	150x25x 3	EL101	EL201	13	0.1
200	200x25x 3	EL102	EL202	14	0.2
300	300x35x 4	EL104	EL204	16	0.4
450	450x40x 5	EL105	EL205	19	0.8
600	600x40x 5	EL106	EL206	22	1.0
1000	1000x47x 5	EL107	EL207	30	3.0
1500	1500x72x 7	EL108	EL208	40	5.5
2000	2000x85x 8	EL109	EL209	50	11.0
2500	2500x90x10	EL110	EL210	60	19.0
3000	3000x95x10	EL111	EL211	70	24.0

目盛付ストレートエッジ A形

Stock No. 213-A

STRAIGHT EDGE WITH GRADUATED

- ・本品は標準鋼製ストレートエッジで、目盛線は、1mmピッチです。
- ・両端より20mmを除外した寸法(呼び寸法と同一)に目盛りを刻んであります。
- ・ケガキ用に使用されます。

※精度面は、一面のみで目盛側エッジ面です。



コードNo.	呼び 寸法	寸法 (L×H×W mm)	真直度 (μ m)	質量 (kg)
EM101	500	540x27x 6	50	0.7
EM102	1000	1040x30x 6	60	2.0
EM103	1500	1540x30x 6	70	2.5
EM104	2000	2040x40x 8	80	5.0
EM105	3000	3040x50x10	100	12.0

目盛付ストレートエッジ B形

Stock No. 213-B

STRAIGHT EDGE WITH GRADUATED

- ・本品は標準鋼製ストレートエッジで、目盛線は、1mmピッチです。
- ・左端より目盛りが刻んであります。
- ・ケガキ用に使用されます。

※精度面は、一面のみで目盛側エッジ面です。



コードNo.	呼び 寸法	寸法 (L×H×W mm)	真直度 (μ m)	質量 (kg)
EM201	500	500x27x 6	125	0.7
EM202	1000	1000x30x 6	150	2.0
EM203	1500	1500x30x 6	175	2.5
EM204	2000	2000x40x 8	200	5.0
EM205	3000	3000x50x10	250	12.0