

# Vブロック (ヤゲン台)

## 鋳鉄製 V溝付柵形ブロック

Stock No. 317 BOX V BLOCK WITH CLAMP (CAST IRON)




- ・6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。
- ・ワークを固定するクランプ付きです。
- ・丸物の測定、平行台として大変便利です。

呼び 寸法	寸法 (L×H×W×V mm)	特 級		A 級		B 級		質量 (kg)
		コードNo.	平行直角 度 (μm)	コードNo.	平行直角 度 (μm)	コードNo.	平行直角 度 (μm)	
100	100x100x100x15	JK101	4.0	JK201	7.0	JK301	14	4
150	150x150x150x22	JK103	4.5	JK203	8.0	JK303	16	11
200	200x200x200x33	JK105	5.0	JK205	9.0	JK305	18	22
250	250x250x250x35	JK106	5.5	JK206	10.0	JK306	20	37
300	300x300x300x45	JK107	6.0	JK207	11.0	JK307	22	69
350	350x350x350x50	JK108	6.5	JK208	12.0	JK308	24	109
400	400x400x400x55	JK109	7.0	JK209	13.0	JK309	26	133
500	500x500x500x60	JK110	8.0	JK210	15.0	JK310	30	267

## 鋳鉄製 X形ブロック

Stock No. 319

X-TYPE V BLOCKS (CAST IRON)

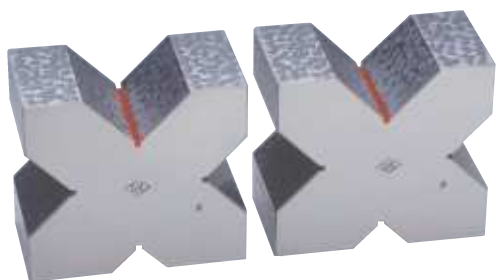

- ・4面にそれぞれV溝が設けてあります。
- ・V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。
- ・2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。

コードNo.	呼 び 寸 法	寸 法 (L×H×W mm)	V 幅 (小～大 mm)	平行度 (μm)	質量 (kg/Set)
JL101	110	110x100x60	25x40x 45x 50	10	9
JL102	150	150x140x85	45x65x 70x 80		15
JL103	200	200x170x85	60x70x 90x100	15	22
JL104	250	250x200x90	70x80x100x120		30

## 硬鋼製 クランプ付Vブロック

Stock No. 322 V BLOCKS WITH CLAMP (HARDENED STEEL)



- ・V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きのVブロックです。
- ・ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。
- ・丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。

コードNo.	呼 び 寸 法	寸 法 (H×W×L mm)	V 幅 (mm)	平行度 (μm)	質量 (kg/Set)
JM101	30	30x28x40	12・20	10	0.8
JM102	40	40x38x50	18・24		1.5
JM103	50	50x48x60	20・30		2.7
JM104	60	60x58x70	24・38		4.2

## 鋳鉄製 プリズム形Vブロック

Stock No. 320

PRISM-TYPE V BLOCKS (CAST IRON)



- ・2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。
- ・丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。
- ・V溝は90度です。

コードNo.	呼 び 寸 法	寸 法 (L×H×W×V mm)	底面とV溝の 平行度 (μm)	質量 (kg/Set)
JP101	100	100x30x 40x30	7	2.0
JP102	150	150x38x 50x36	8	3.5
JP103	200	200x55x 70x50	9	9.0
JP104	300	300x80x100x70	10	28.0