


## ダイヤルコンパレーター

## ダイヤルコンパレーター (PH-2形)

Stock No. 803-1

DIAL COMPARATOR

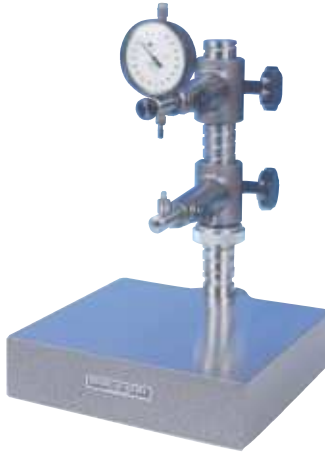

- ・ブラケットが2ヶ付いております。
- ・パイプ、その他の肉厚測定に最適です。
- ・ベースは鋳鉄製です。

※ダイヤルゲージは付属していません。

コードNo.	形 式	ベース寸法 (L×W×t mm)	柱寸法 (φ×L mm)	測定範囲 (mm)	質量 (kg)
MA101	PH-2	180x200x50	28x220	165	6.5

## ダイヤルコンパレーター (PH-3形)

Stock No. 803-2

DIAL COMPARATOR



- ・ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けられています。
- ・アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。

※ダイヤルゲージは付属していません。

コードNo.	形 式	テーブル面寸法 (L×W mm)	柱寸法 (φ×L mm)	アーム寸法 (φ×L mm)	測定範囲 (mm)	質量 (kg)
MA102	PH-3	150x115	28x200	26x170	120	7.0
MA103	PH-3L	150x115	28x300	26x170	220	7.5

## 石製ダイヤルコンパレーター

Stock No. 900-13

DIAL COMPARATOR (GRANITE)



- ・きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単に出来る微動機構付きです。
- ・ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。
- ・経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐摩耗性が優れています。

※ダイヤルゲージは付属していません。

コードNo.	形 式	ベース寸法 (L×W×t mm)	柱寸法 (φ×L mm)	測定範囲 (mm)	質量 (kg)
MB201	I	150x100x50	28x220	135	5.0
MB202	II	200x150x50	28x220		7.5