

# 樹脂管部材・工具類

1

ダブルロックジョイント

 特長・工法別  
早見表

 架橋ポリエチレン管  
ポリブテン管

WJ型

WL型

 WT型  
WX型

 WPL型  
WPT型

 ダブルロックバルブ  
保温材

ヘッダー

 取付金具・  
変換アダプター

 水栓ジョイント  
関連


 たて型水栓  
ジョイント関連

配管部材

施工例

参考資料

## 端管保護キャップ

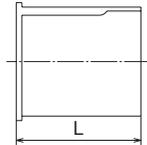

### 使用例




種類	品番	適合樹脂管	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
給水用 (色:ブルー)	6P-049A	10A	22	500	100	40
	6P-034A	13A	22	500	100	40
	6P-050A	16A	25	250	50	50
	6P-051A	20A	31	250	50	60
給湯用 (色:ピンク)	6P-049B	10A	22	500	100	40
	6P-034B	13A	22	500	100	40
	6P-050B	16A	25	250	50	50
	6P-051B	20A	31	250	50	60


注:ご注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。

## 床貫通金具

材質: C3604BD

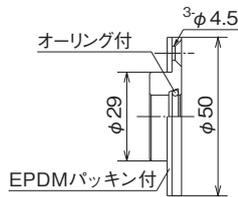


### 施工例

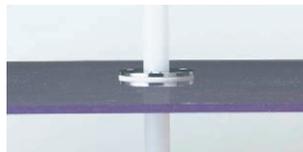

床下からのパイプ立上げに便利です。


品番	適用樹脂管	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OS-391M	10A	50	10	870
OS-392M	13A	50	10	870

## NEW 気密テープ

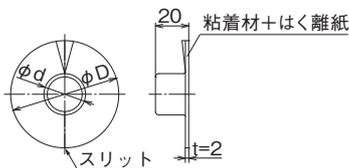

### 使用方法

床貫通部の隙間をふさぐ為に使用します。  
裏面のはく離紙を剥がして管と床穴をふさぐように貼ります。

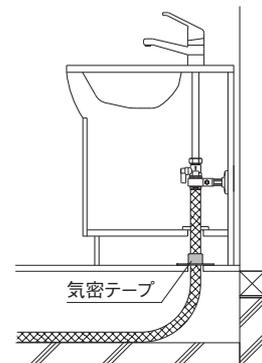

品番	適合サイズ			φD	φd	箱入数		価格(円)
	保護管	5mm被覆	エラストマー被覆			大箱	小箱	
★ KM-10	10	10A	10A	60	20	200	20	500
★ KM-13	13	13A	13A	65	25	200	20	500
★ KM-16	16	16A	16A	69	29	200	20	560
★ KM-20	20	20A	20A	76	36	200	20	620

注:ご注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。

## 目印くん® 挿入深さマーキング治具



### 特長

- ・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さが、簡単にマーキングできます。
- ・マーキングする事により、継手に貼られているシールを樹脂管に貼付ける手間が省けます。

### 使用方法



品番	適合樹脂管	箱入数	価格(円)
OSC-010C	10A・13A	10	100
OSC-011C	16A・20A	10	100

## XLマーカ

架橋ポリエチレン管等の樹脂管専用マーカです。



### 特長

- ・書きやすい細字タイプです。
- ・片手で使えるノック式で、施工現場での使用に適しています。

品番	色	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OSC-008A	赤	100	—	350
OSC-008B	黒	100	—	350
OSC-008C	緑	100	—	350