

太陽熱温水器用継手

13mmポリ管ジョイント

部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	下記	3	割リング	C3604BD
2	ナット	C3604BD	4	オーリング	EPDM

注意

- ・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
- ・埋設には使用できません。
- ・水道用2種類の製品のナットには、識別用に2本の溝がついています。

水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表

呼び径	外径	厚	内径(参考)	規格
13	$\phi 21.5 \pm 0.15$	3.5 ± 0.3	$\phi 14.5$	JIS K 6762-2012

水道用ポリエチレン2種二層管サイズ表

呼び径	外径	厚	内径(参考)	規格
13	$\phi 21.5 \pm 0.15$	2.5 ± 0.2	$\phi 16.5$	JIS K 6762-2012

一般用ポリエチレン1種管サイズ表

呼び径	外径	厚	内径(参考)	規格
13	$\phi 21.5 \pm 0.15$	$2.7^{+0.5}_0$	$\phi 15.6$	JIS K 6761-2012

2

樹脂管継手

 クイックジョイント
給水・給湯システム
リフォーム用

カボリエコ

カボリジョイント



 ダブルジョイント
暖房システム

 クイックジョイント
暖房システム

 太陽熱温水器用
継手



カボリメタル

ポリ管ジョイント テーバおねじ 本体材質：C3604BD

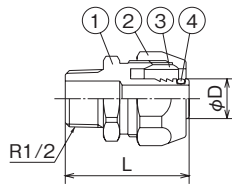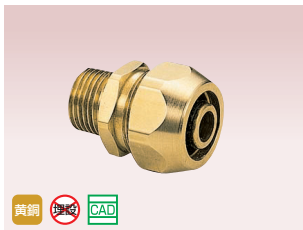


品番	種類名	L	φD	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SR-800	水道用1種	44.5	14.5	80	20	940
SR-805	水道用2種	45.5	16.5	80	20	940
SR-900	一般用1種	45.5	15.6	80	20	940

ポリ管ジョイント テーバめねじ 本体材質：CAC406C

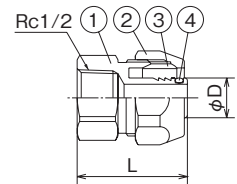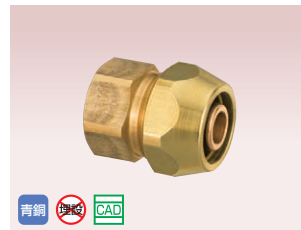


品番	種類名	L	φD	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SR-810	水道用1種	39.5	14.5	80	20	940
SR-815	水道用2種	40.5	16.5	80	20	940
SR-910	一般用1種	40.5	15.6	80	20	940

ポリ管ジョイント エルボテーバおねじ 本体材質：C3771BE

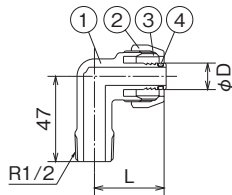

品番	種類名	L	φD	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SR-820	水道用1種	38.5	14.5	80	10	1,480
SR-825	水道用2種	39.5	16.5	80	10	1,480
SR-920	一般用1種	39.5	15.6	80	10	1,480

ポリ管ジョイント エルボテーバめねじ 本体材質：C3771BE

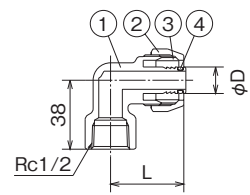

品番	種類名	L	φD	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SR-830	水道用1種	40.5	14.5	80	10	1,480
SR-835	水道用2種	41.5	16.5	80	10	1,480
SR-930	一般用1種	41.5	15.6	80	10	1,480