


FF2型 (フルボア) ボールバルブ

新発売 フルボアボールバルブのコンパクトタイプ

フルボアボールバルブに面間寸法を短くしたコンパクトタイプが新登場!! 耐圧性能も向上しています。

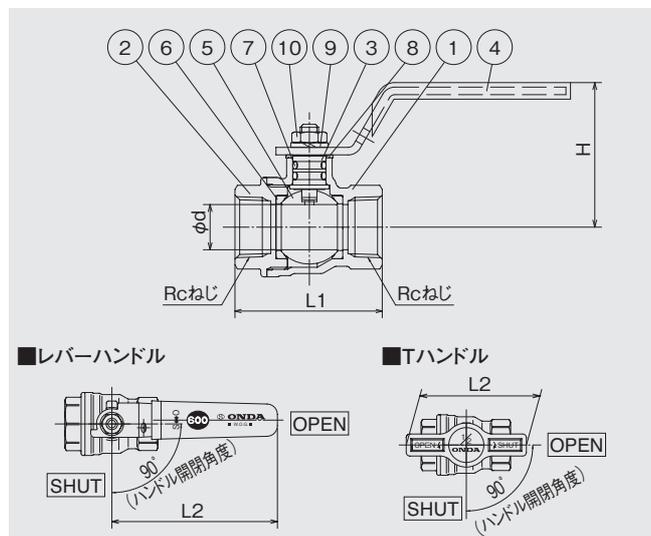

部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	C3771BE	6	ボールシート	PTFE
2	キャップ	C3771BE	7	オーリング	FKM
3	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	8	パッキン	POM
4	ハンドル	SUS	9	バネ座金	SUS
5	ボール	C3604BD(メッキ)	10	ナット	SUS

・Tハンドル材質：ZDC2(ハンドルキャップ付:PP)
 ・ボール材質：呼び径1以上はC3771BE
 ・パッキン材質：呼び径1/4, 3/8はPTFE

仕様


許容圧力 温度 (P276参照)	冷温水・不凍液 油・エア	4.2MPa -15℃~70℃
		0.5MPa ~150℃

流量 (Cv値、P277参照)

呼び径	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Cv値	4	6	17	27	46	83	115	192

特長

- コンパクト設計**
FF型(フルボール)と比較して、面間寸法が短くなり、省スペース配管が可能で且つお値打ちです。
- 耐圧性能UP**
肉厚設計で最高許容圧力は、4.2MPa(600psi)です。
- MADE IN JAPAN**
当社黄銅製ボールバルブ、バルブ及びBS型(青銅)ボールバルブの主要部品(本体、ボール、キャップ等)は、当社国内生産しています。

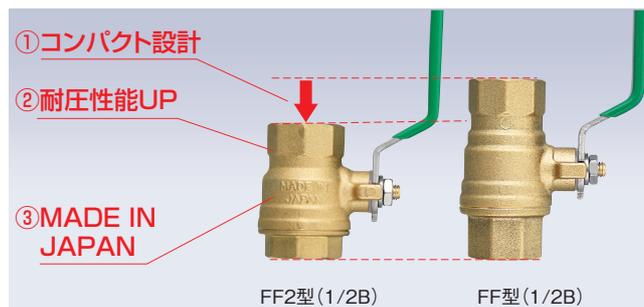

FF2型 (フルボアコンパクト) フルボア 600psi Rcねじ×Rcねじ

グリーンレバーハンドル



品番	呼び径	L1	L2	φd	H	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
FF2-08	1/4	37	71	8	31.5	80	10	1,330
FF2-10	3/8	39	71	10	37.5	80	10	1,450
FF2-13	1/2	48.5	86	15	48	60	10	1,580
FF2-20	3/4	57	86	20	52	30	5	1,960
FF2-25	1	64	116	25	56	24	4	2,810
FF2-32	1 1/4	77	116	32	61.5	20	2	4,370
FF2-40	1 1/2	85.5	151	38	69.5	12	2	5,890
FF2-50	2	105	151	50	79	8	2	8,820

グリーンTハンドル



品番	呼び径	L1	L2	φd	H	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
—	—	—	—	—	—	—	—	—
FF2-T13	1/2	48.5	65	15	37	60	10	1,580
FF2-T20	3/4	57	65	20	41	30	5	1,960
FF2-T25	1	64	85	25	49	24	4	2,810
FF2-T32	1 1/4	77	85	32	54	20	2	4,370
FF2-T40	1 1/2	85.5	110	38	64	12	2	5,890
FF2-T50	2	105	110	50	73	8	2	8,820

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。

早見表

ROHS指令

FF型
FF型
FF型
BS型

逆止弁付
ボールバルブ

4
ボールバルブバルブ

AE型
AL型
AJ型
S型

フリーボールバルブ

各種バルブ

ミチナバルブ

スウェーデン製
ボールバルブ

ガス栓
ねじボール

参考資料

電動
ボールバルブ