


AE型 ボールバルブ 使用温度-15℃~100℃対応ボールバルブ

ワンタッチ着脱式ハンドル

AE3型

Rcねじ×Gねじ 本体材質：C3771BE

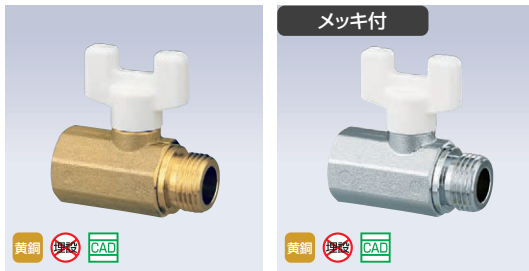


品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE3- 13	1/2	55	45	10	標準	—	100	10	1,600
AE3- 13M	1/2	55	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,700
AE3-L13	1/2	55	69	10	首長	—	100	10	1,650
AE3-L13M	1/2	55	69	10	首長	メッキ付	100	10	1,750
AE3- 20	3/4	60	46.5	12.5	標準	—	80	10	1,910
AE3- 20M	3/4	60	46.5	12.5	標準	メッキ付	80	10	2,010
AE3-L20	3/4	60	70.5	12.5	首長	—	80	10	1,960
AE3-L20M	3/4	60	70.5	12.5	首長	メッキ付	80	10	2,060

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE3- 13M-S	1/2	55	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,900
AE3-L13M-S	1/2	55	69	10	首長	メッキ付	100	10	1,950
AE3- 20M-S	3/4	60	46.5	12.5	標準	メッキ付	80	10	2,210
AE3-L20M-S	3/4	60	70.5	12.5	首長	メッキ付	80	10	2,260

AE4型

Rcねじ×Rcねじ 本体材質：C3771BE

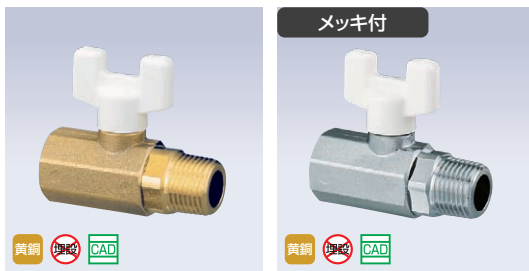


品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE4- 13	1/2	64	45	10	標準	—	100	10	1,690
AE4- 13M	1/2	64	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,790
AE4-L13	1/2	64	69	10	首長	—	100	10	1,740
AE4-L13M	1/2	64	69	10	首長	メッキ付	100	10	1,840
AE4- 20	3/4	67	46.5	12.5	標準	—	80	10	2,200
AE4- 20M	3/4	67	46.5	12.5	標準	メッキ付	80	10	2,300
AE4-L20	3/4	67	70.5	12.5	首長	—	80	10	2,250
AE4-L20M	3/4	67	70.5	12.5	首長	メッキ付	80	10	2,350

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE4- 13M-S	1/2	64	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,990
AE4-L13M-S	1/2	64	69	10	首長	メッキ付	100	10	2,040
AE4- 20M-S	3/4	67	46.5	12.5	標準	メッキ付	80	10	2,500
AE4-L20M-S	3/4	67	70.5	12.5	首長	メッキ付	80	10	2,550

AE5型

Rcねじ×Rcねじ 本体材質：C3771BE

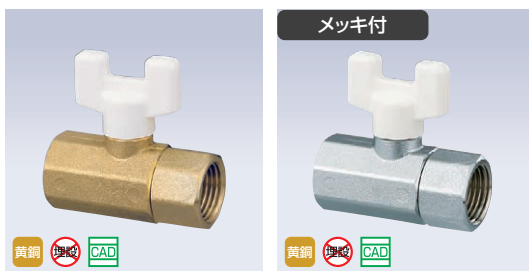

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE5- 13	1/2	58	45	10	標準	—	100	10	1,890
AE5- 13M	1/2	58	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,990
AE5-L13	1/2	58	69	10	首長	—	100	10	1,940
AE5-L13M	1/2	58	69	10	首長	メッキ付	100	10	2,040
AE5- 20	3/4	63	46.5	12.5	標準	—	80	10	2,250
AE5- 20M	3/4	63	46.5	12.5	標準	メッキ付	80	10	2,350
AE5-L20	3/4	63	70.5	12.5	首長	—	80	10	2,300
AE5-L20M	3/4	63	70.5	12.5	首長	メッキ付	80	10	2,400

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE5- 13M-S	1/2	58	45	10	標準	メッキ付	100	10	2,190
AE5-L13M-S	1/2	58	69	10	首長	メッキ付	100	10	2,240
AE5- 20M-S	3/4	63	46.5	12.5	標準	メッキ付	80	10	2,550
AE5-L20M-S	3/4	63	70.5	12.5	首長	メッキ付	80	10	2,600

 早見表
 ROHS指令
 T型 F型 FS型
 逆止弁付
 ボールバルブ
 4
 ボールバルブ
 AE型 AL型
 AU型 AJ型 S型
 フリーボール
 イーボール
 H型
 各種バルブ
 ミチナバルブ
 ステンレス製
 ボールバルブ
 ガス栓
 ねじボール
 参考資料
 電動
 ボールバルブ