


イーボール® (ME型)

新発売 シンプル設計でお値打ちな、小型ボールバルブ
 フリーボールやミニチュアボールバルブに比べてコンパクトで、部品点数が少なくお値打ちです。

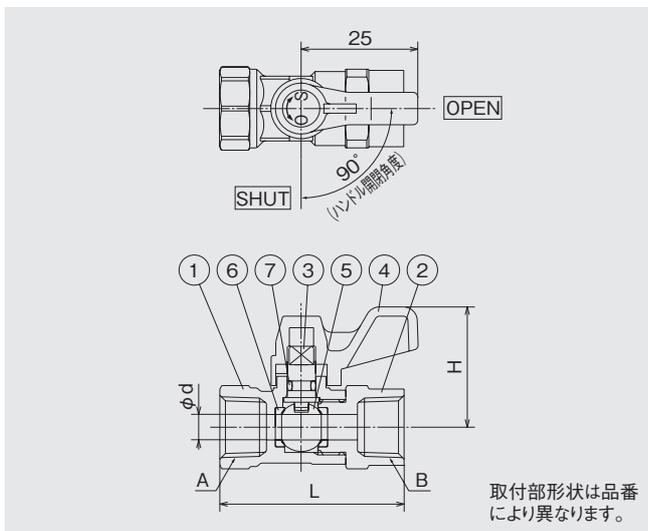

部品表

| No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
|-----|-------|---------|-----|--------|--------------|
| 1 | 本体 | C3771BE | 5 | ボール | C3604BD(メッキ) |
| 2 | キャップ | C3604BD | 6 | ボールシート | PTFE |
| 3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 | 7 | オーリング | NBR |
| 4 | ハンドル | POM | | | |

・キャップ材質：ME1型はCAC406C

仕様

| | |
|--------|----------|
| 最高許容圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20℃~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エア |

流量(Cv値、P277参照)


| 呼び径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
|-----|-----|-----|-----|
| Cv値 | 2 | 2 | 4 |

特長

①シンプル設計
 フリーボール・ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。


②ワンタッチ着脱式ハンドル
 ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。

ME1型 Rcねじ×Rcねじ

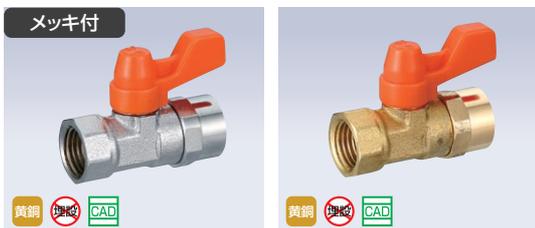


| 品番 | 呼び径 | Aねじ | Bねじ | L | H | φd | 備考 | 箱入数 | | 価格(円) |
|---------|-----|--------|--------|------|------|-----|------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | 大箱 | 小箱 | |
| ME1-06M | 1/8 | Rc 1/8 | Rc 1/8 | 35 | 26 | 5.5 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,050 |
| ME1-08M | 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | 39.5 | 26 | 5.5 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,050 |
| ME1-08 | 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | 39.5 | 26 | 5.5 | — | 100 | 10 | 1,000 |
| ME1-10M | 3/8 | Rc 3/8 | Rc 3/8 | 44 | 27.5 | 8 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,100 |

ME2型 Rcねじ×Rねじ

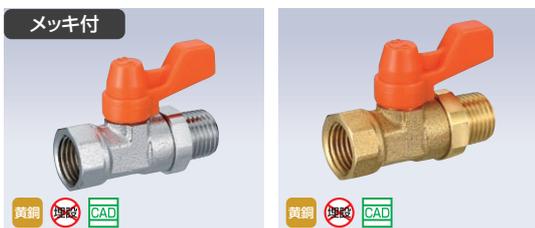

| 品番 | 呼び径 | Aねじ | Bねじ | L | H | φd | 備考 | 箱入数 | | 価格(円) |
|---------|-----|--------|-------|------|------|-----|------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | 大箱 | 小箱 | |
| ME2-06M | 1/8 | Rc 1/8 | R 1/8 | 38 | 26 | 5.5 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,050 |
| ME2-08M | 1/4 | Rc 1/4 | R 1/4 | 42 | 26 | 5.5 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,050 |
| ME2-08 | 1/4 | Rc 1/4 | R 1/4 | 42 | 26 | 5.5 | — | 100 | 10 | 1,000 |
| ME2-10M | 3/8 | Rc 3/8 | R 3/8 | 45.5 | 27.5 | 8 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,100 |

ME3型 Rねじ×Rねじ

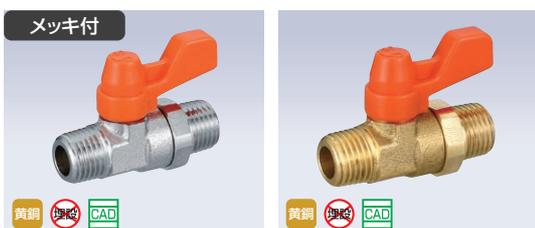

| 品番 | 呼び径 | Aねじ | Bねじ | L | H | φd | 備考 | 箱入数 | | 価格(円) |
|---------|-----|-------|-------|------|------|-----|------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | 大箱 | 小箱 | |
| ME3-06M | 1/8 | R 1/8 | R 1/8 | 38 | 26 | 5.5 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,050 |
| ME3-08M | 1/4 | R 1/4 | R 1/4 | 41.5 | 26 | 5.5 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,050 |
| ME3-08 | 1/4 | R 1/4 | R 1/4 | 41.5 | 26 | 5.5 | — | 100 | 10 | 1,000 |
| ME3-10M | 3/8 | R 3/8 | R 3/8 | 44 | 27.5 | 8 | メッキ付 | 100 | 10 | 1,100 |

Ⓜ埋設に使用できる製品、Ⓜ埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧下さい。

早見表

ROHS指令

FF型
FS型
ES型

逆止弁付
ボールバルブ

4

ボールバルブバルブ

AE型
AL型
AJ型
S型

フリーボール
ボールバルブ

各種バルブ

ミニチュアバルブ

ステンレス製
ボールバルブ

ガねじボール

参考資料

電動
ボールバルブ