


# MR型(ミニチュア)ボールバルブ

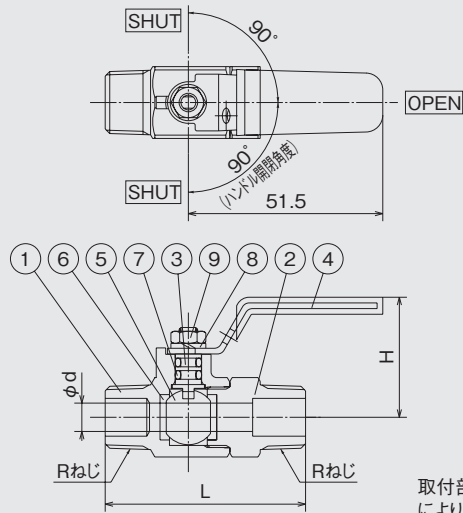

取付部ねじは品番により異なります。

## 部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	C3771BE	6	ボールシート	PTFE
2	キャップ	C3604BD	7	オーリング	NBR
3	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	8	座金	SUS
4	ハンドル	SUS	9	ナット	SUS
5	ボール	C3604BD(メッキ)			

## 仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃~80℃
使用流体	冷温水・油・エア


## 流量(Cv値、P277参照)

呼び径	1/8	1/4	3/8
Cv値	2.3	3.7	3.7

・MR1-08のみCv値が呼び径1/8Bと同じ2.3になります。

## MR1型

Rねじ×Rねじ

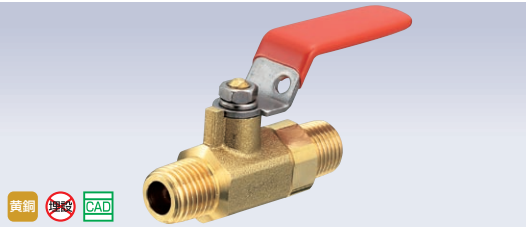


黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L	H	φd	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
MR1-06	1/8	49	31	6	100	10	1,120
MR1-08	1/4	53	31	6	100	10	1,120
MR1-10	3/8	53	32	7.5	100	10	1,160

## MR2型

Rcねじ×Rねじ

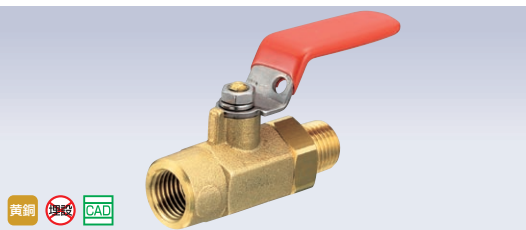

黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L	H	φd	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
MR2-06	1/8	49	31	6	100	10	1,120
MR2-08	1/4	53	32	7.5	100	10	1,160

## MR3型

Rcねじ×Rcねじ



黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L	H	φd	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
MR3-06	1/8	41	31	6	100	10	1,120
MR3-08	1/4	44.5	32	7.5	100	10	1,160

早見表

ROHS指令  
対応

F型  
E型  
S型

逆止弁付  
ボールバルブ

4

ボールバルブバルブ

A型  
U型  
A型  
J型  
S型

フリートボール  
ボールバルブ

各種バルブ

ミチヤバルブ

ステンレス製  
ボールバルブ

ねじボール  
ガス栓

参考資料

電動  
ボールバルブ