



ミニチュアバルブ

■ストレート

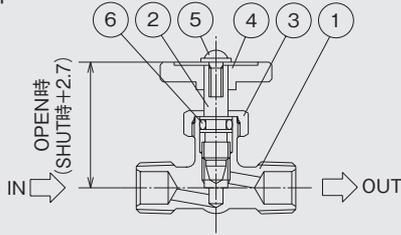

■アングル

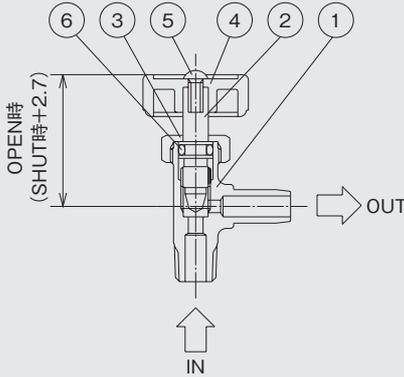

部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	C3771BE	4	ハンドル	POM/C3604BD
2	スピンドル	C3604BD	5	ビス	SUS
3	押えナット	C3604BD	6	オーリング	NBR

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10℃~80℃
使用流体	冷温水・油・エア

流量表

タイプ	流量 (ℓ/min)
ストレートタイプ	0.5
アングルタイプ	0.7

・流量値は、バルブ取付位置より油面高さ350mm時の流出量を測定した結果です。(流体：JIS 1号灯油(白灯油))
 ・取付条件により流量値は多少異なります。


ハンドルタイプ

・ハンドルは2タイプあります。
 ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。



ストレートミニチュアバルブ


Rねじ×Rねじ

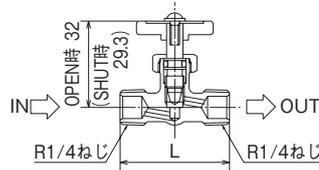

品番	IN側	OUT側	L	付属品	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
OMV-750-1	φ8銅管用 (R1/4ねじ)		40	-	200	25	1,020
OMV-750-3							1,080
OMV-751-1	φ8銅管用 (R1/4ねじ)		49.5	③④	200	25	1,260
OMV-751-3							1,320
OMV-752-1	ゴムホース・φ8銅管用 (R1/4ねじ)		77	①③④	200	25	1,420
OMV-752-3							1,480


付属品は各1個です。

Rcねじ×Rcねじ

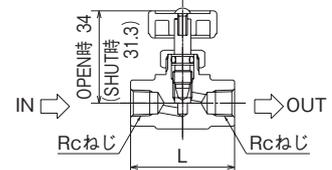

品番	IN側	OUT側	L	付属品	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
OMV-970-1	Rc1/8	Rc1/8	38	-	120	20	1,040
OMV-970-3							1,100
OMV-960-1	Rc1/4	Rc1/4	38	-	120	20	1,040
OMV-960-3							1,100


Rねじ×45°フレアー

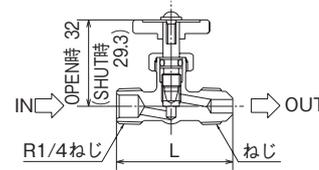

品番	IN側	OUT側	L	付属品	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
OMV-760-1					200	20	1,020
OMV-760-3							1,080
OMV-761-1	φ8銅管用 (R1/4ねじ)	45°フレアー (R1/4ねじ)	42.5	-	200	25	1,180
OMV-761-3			45.5	④	200	25	1,240
OMV-762-1		ゴムホース用	71	②④	200	25	1,340
OMV-762-3							1,400

付属品は各1個です。

Rねじ×Rフレアー

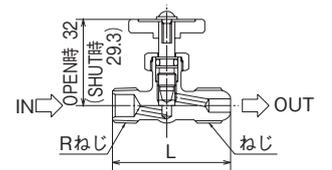

日本燃焼器具検査協会適合品

品番	IN側	OUT側	L	付属品	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
OMV-770-1	φ8銅管用 (R1/4ねじ)	Rフレアー (G1/4ねじ)	43.5	-	200	20	1,020
OMV-770-3							1,080

同製品は検査品ではなく適合品です。