


ナット付アダプター

鉄管用KBニップル しもく付 本体材質：C3604BD

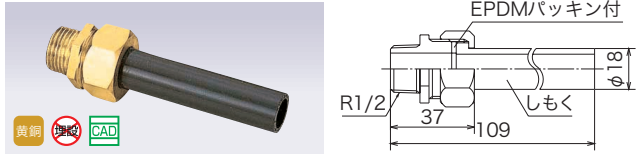

品番	箱入数		価格(円)
	大箱	小箱	
OS-072-1	96	16	570

仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.0MPa	5°C~35°C	水

HN型(ホースニップル) 材質：C3604BD



品番	呼び径	φD	L	箱入数		価格(円)	品番	呼び径	φD	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱						大箱	小箱	
HN-0606	1/8	6	36	1,600	100	190	HN-1307	1/2	7	50	250	50	390
HN-0607		7	36	1,600	100	190	HN-1308		8	50	250	50	390
HN-0608		8	36	1,600	100	190	HN-1309		9	50	250	50	390
HN-0610		10	36	1,600	100	210	HN-1310		10	50	250	50	420
HN-0805	1/4	5	38	400	100	190	HN-13105	10.5	50	250	50	420	
HN-08065		6.5	42	400	100	190	HN-1311	11	50	250	50	420	
HN-0807		7	42	400	100	190	HN-1312	12	50	250	50	420	
HN-0808		8	42	400	100	190	HN-13127	12.7	50	250	50	420	
HN-0809	3/8	9	42	400	100	190	HN-1314	14	50	250	50	430	
HN-08105		10.5	42	400	100	210	HN-1316	16	50	250	50	430	
HN-0812		12	42	400	100	210	HN-13205	20.5	50	250	50	460	
HN-1007		7	48	400	100	220	HN-2016	16	61.5	80	20	810	
HN-1008	1	8	48	400	100	220	HN-2019	19	61.5	80	20	810	
HN-1009		9	48	400	100	220	HN-2021	21	61.5	80	20	810	
HN-10105		10.5	48	400	100	240	HN-2525	25	73	50	-	1,600	
HN-1011		11	48	400	100	240	HN-2527	27	73	50	-	1,600	
HN-1012	1.5	12	48	400	100	240							
HN-1014		14	48	300	50	240							

仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20°C~120°C	冷温水・不凍液・油・エア

ナット付ホースアダプター パッキン・ポリ栓付 材質：C3604BD



品番	呼び径	φD	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-282	1/2	10.5	40	200	50	610
OS-283	1/2	14	40	200	50	610
OS-284	1/2	16	47	200	50	630

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

仕様(ナット付アダプター・ナット付ホースアダプター)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20°C~95°C	冷温水・不凍液・油

注：ステンレス製品の仕様についてはP319をご覧ください。

ナット付アダプター パッキン・ポリ栓付 材質：C3604BD



品番	呼び径(R×G)	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-079	1/2	38.5	-	200	50	960
OS-079M	1/2	38.5	メッキ付	200	50	1,060
OS-080	3/4	39.5	-	100	50	1,120
OS-080M	3/4	39.5	メッキ付	100	50	1,220
OS-099	3/4×1/2	39.5	-	100	50	1,100
OS-099M	3/4×1/2	39.5	メッキ付	100	50	1,200
OS-090	1	49	-	50	10	1,780
OS-090M	1	49	メッキ付	50	10	1,880

日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径(R×G)	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-079M-S	1/2	38.5	メッキ付	200	50	1,160
OS-080M-S	3/4	39.5	メッキ付	100	50	1,320

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

ナット付アダプター パッキン・ポリ栓付 材質：CAC406C



品番	呼び径(R×G)	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-396	1/2	37.5	-	200	50	1,040
OS-396M	1/2	37.5	メッキ付	200	50	1,140
OS-397	3/4	39	-	100	50	1,260
OS-397M	3/4	39	メッキ付	100	50	1,360
OS-398	1	49	-	50	10	2,130
OS-398M	1	49	メッキ付	50	10	2,230

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	呼び径(R×G)	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-396M-S	1/2	37.5	メッキ付	200	50	1,240
OS-397M-S	3/4	39	メッキ付	100	50	1,460

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

ナット付アダプター パッキン・ポリ栓付 材質：SCS13



品番	呼び径(R×G)	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFAD-13	1/2	38.5	-	140	35	P320 掲載
SFAD-20	3/4	39.5	-	80	20	
SFAD-25	1	49	-	40	10	

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。最高使用温度は214°Cです。
 ・耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。施工前にパッキンに水を含ませてから使用して下さい。
 ・エア配管に使用する場合、パッキンの締付面圧不足による浸透漏洩(微漏)の可能性がある為、エアには使用できません。
 ・パッキン部に配管応力がかかり片締めにならない様に施工して下さい。

水栓継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

ニップル

配管アダプター

ナット付アダプター

巻フレキ工員

フレキカット