


FCJ 1 型 テーバおねじ 材質：C3604BD



日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
FCJ1-1316M-S	R1½×φ16	37.5	100	10	940
FCJ1-1316.8M-S	R1½×φ16.8	37.5	100	10	940
FCJ1-2016M-S	R¾×φ16	38.5	100	10	1,010
FCJ1-2016.8M-S	R¾×φ16.8	38.5	100	10	1,010
FCJ1-2020M-S	R¾×φ20	41	100	10	1,090

QPJ 36 型 クイックファスナー接続 材質：C3604BD

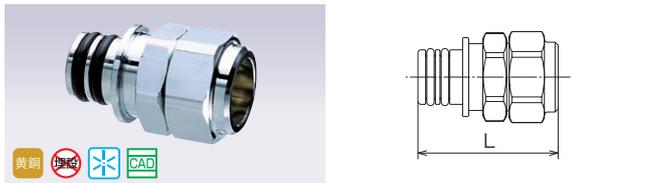


日本水道協会認証登録品 G-556

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
QPJ36-1614M-S	QF14×φ16	45	100	10	1,080
QPJ36-16.814M-S	QF14×φ16.8	45	100	10	1,080
QPJ36-2020M-S	QF20×φ20	49.5	100	10	1,240

接続はクイックジョイント給水給湯システム (P169~175) 及び、クイックジョイント暖房システム (P207・208) に対応します。
暖房システムに使用の場合は最高許容圧力は0.5MPaとなります。
接続には別途クイックファスナーが必要です。


FCJ 2 型 テーバめねじ 材質：C3771BE

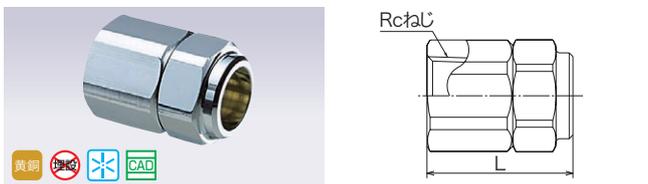

日本水道協会認証登録品 G-111

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
FCJ2-1316M-S	Rc1½×φ16	39	100	10	1,090
FCJ2-1316.8M-S	Rc1½×φ16.8	39	100	10	1,090
FCJ2-2020M-S	Rc¾×φ20	42.5	100	10	1,240

FCJ 7 型 アダプター 材質：C3604BD

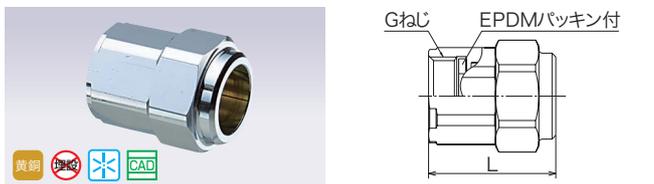


日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
FCJ7-1316M-S	G1½×φ16	34	100	10	1,010
FCJ7-1316.8M-S	G1½×φ16.8	34	100	10	1,010
FCJ7-2020M-S	G¾×φ20	37	100	10	1,180

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。


FCJ 3 型 ソケット 材質：C3604BD

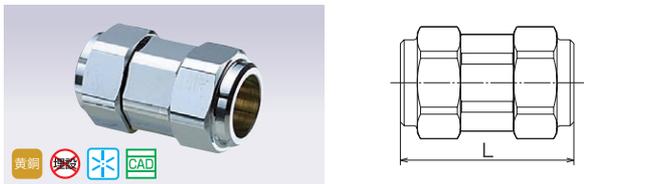

日本水道協会認証登録品 G-556

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
FCJ3-16M-S	φ16	46	100	10	1,480
FCJ3-16.8M-S	φ16.8	46	100	10	1,480
FCJ3-20M-S	φ20	52.5	100	10	1,700

FCJ 18 型 ナット付アダプター 材質：C3604BD

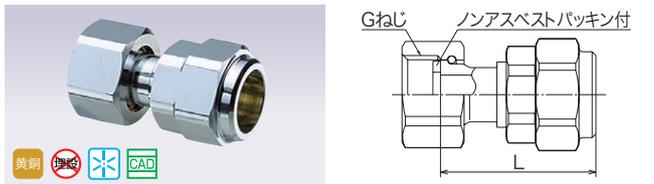


日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
FCJ18-1316M-S	G1½×φ16	41.5	100	10	1,390
FCJ18-1316.8M-S	G1½×φ16.8	41.5	100	10	1,390
FCJ18-2020M-S	G¾×φ20	44.5	100	10	1,540

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

FCB 1 型 テーバおねじ 本体材質：C3604BD

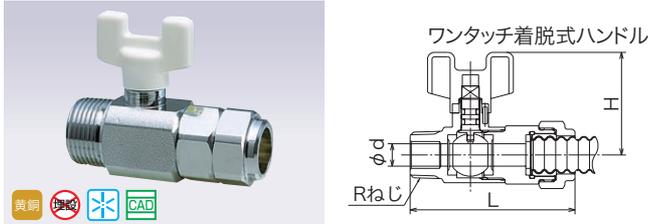


日本水道協会認証登録品 E-111

品番	呼び径	L	H	φd	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
FCB1-1316MA-S	R1½×φ16	73	46	10	50	5	2,630
FCB1-1316.8MA-S	R1½×φ16.8	73	46	10	50	5	2,630
FCB1-2016MA-S	R¾×φ16	74.5	47.5	13	50	5	2,930
FCB1-2016.8MA-S	R¾×φ16.8	74.5	47.5	13	50	5	2,930
FCB1-2020MA-S	R¾×φ20	77	47.5	13	50	5	3,020

・別売のハンドル(P254掲載)に取替可能です。

FCB 2 型 テーバめねじ 本体材質：C3771BE

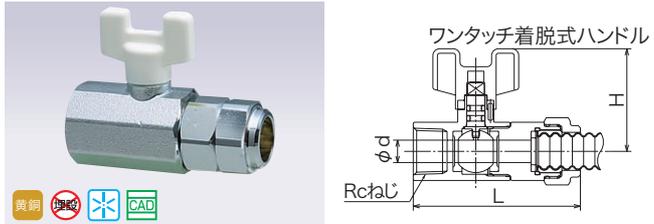

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
FCB2-1316MA-S	Rc1½×φ16	74	46	10	50	5	2,700
FCB2-1316.8MA-S	Rc1½×φ16.8	74	46	10	50	5	2,700
FCB2-2016MA-S	Rc¾×φ16	77	47.5	13	50	5	3,160
FCB2-2016.8MA-S	Rc¾×φ16.8	77	47.5	13	50	5	3,160
FCB2-2020MA-S	Rc¾×φ20	79.5	47.5	13	50	5	3,230

・別売のハンドル(P254掲載)に取替可能です。

水栓継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

ニップル

配管アダプター

巻フレキ工具

フレキカッター