
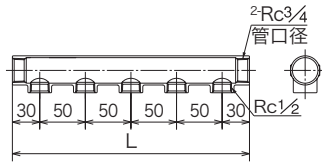


# ヘッダー・ナット付アダプター・ニップル・持出しソケット

**注意** ・ステンレス材質についてはP332をご覧ください。  
 ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。  
 ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304(P328~330)は溶接できますが、その他材質のSCS13・SCS14Aのロストワックス鋳造品は溶接できません。



## SFH型 ヘッダー Rcねじ

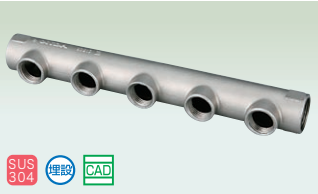

品番	呼び径	分岐数	L	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFH-2002	Rc $\frac{3}{4}$ × Rc $\frac{1}{2}$	2	110	③	10	-	3,440
SFH-2003	Rc $\frac{3}{4}$ × Rc $\frac{1}{2}$	3	160	③	10	-	4,470
SFH-2004	Rc $\frac{3}{4}$ × Rc $\frac{1}{2}$	4	210	③	10	-	5,500
SFH-2005	Rc $\frac{3}{4}$ × Rc $\frac{1}{2}$	5	260	③	10	-	6,530
SFH-2006	Rc $\frac{3}{4}$ × Rc $\frac{1}{2}$	6	310	③	6	-	7,730
SFH-2007	Rc $\frac{3}{4}$ × Rc $\frac{1}{2}$	7	360	③	6	-	9,100

・取付金具はP97~100を、保温材はP95、96をご覧ください。SRH型Rc $\frac{3}{4}$  × Rc $\frac{1}{2}$  ヘッダーと同じ組合せで使用できます。

## SFAD型 ナット付アダプター パッキン・ポリ栓付

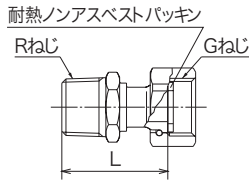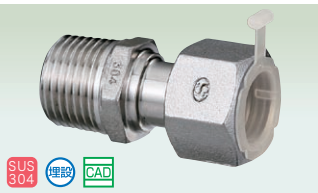


品番	呼び径	L	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFAD-13	1/2	38.5	-	140	35	1,350
SFAD-20	3/4	39.5	-	80	20	1,750
SFAD-25	1	49	-	40	10	2,500

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。最高使用温度は214℃です。  
 ・耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。施工前にパッキンに水を含ませてから使用して下さい。  
 ・エア配管に使用する場合、パッキンの締付面圧不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアには使用できません。  
 ・パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならない様に施工して下さい。

### 仕様


使用温度℃	-20~40	100	150	200	214
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・蒸気				

## SFG型 ニップル

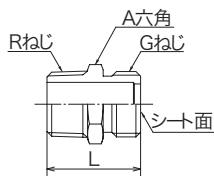


品番	呼び径	L	A	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFG-13	1/2	30	22	-	240	40	680
SFG-20	3/4	34	27	-	180	30	890
SFG-25	1	45	35	-	60	15	1,420

### 施工例

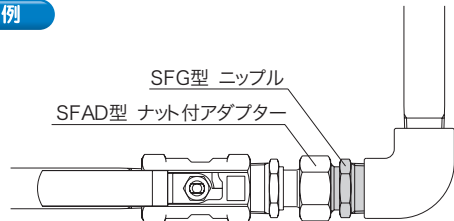

## SFMS型 持出しソケット

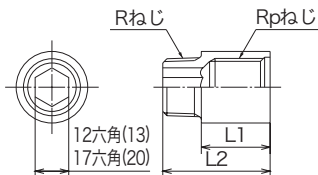

品番	呼び径	L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFMS-1315	13	15	29	-	250	50	680
SFMS-1320		20	34	-	200	40	750
SFMS-1325		25	39	-	175	35	800
SFMS-1330		30	44	-	150	30	870
SFMS-2015	20	15	31	-	180	45	820
SFMS-2020		20	36	-	140	35	890
SFMS-2025		25	41	-	120	30	940
SFMS-2030		30	46	-	120	30	1,010

### 日本水道協会認証登録品 G-484

品番	呼び径	L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFMS-1315-S	13	15	29	-	250	50	800
SFMS-1320-S		20	34	-	200	40	870
SFMS-1325-S		25	39	-	175	35	920
SFMS-1330-S		30	44	-	150	30	990
SFMS-2015-S	20	15	31	-	180	45	940
SFMS-2020-S		20	36	-	140	35	1,010
SFMS-2025-S		25	41	-	120	30	1,060
SFMS-2030-S		30	46	-	120	30	1,130

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。

早見表  
 ボールバルブ  
 バルブ  
 エルボー・チーズ  
 ユニオン・ニップル  
 ブッシング  
 6 ステンレス製商品  
 ソケット  
 ソケット  
 ソケット  
 ソケット  
 長ニップル  
 参考資料