


MODEL
MSU

乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット
[突き合わせ軸タイプ]

1.2形、2.5形、5形、10形

トルク：12~100N・m

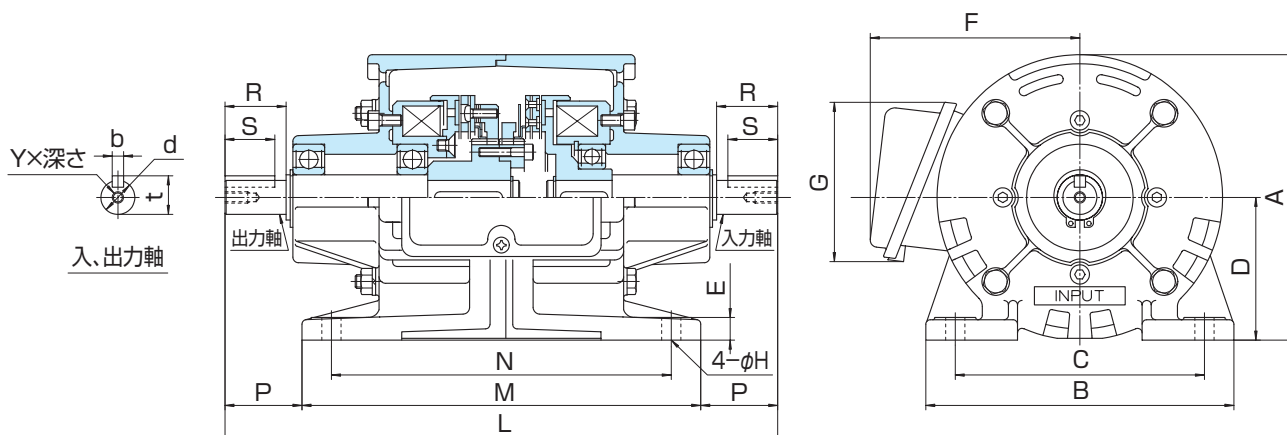

形番	MSU	1.2	2.5	5	10
静摩擦トルク	(N・m)	12	25	50	100
慣性 $J \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	入力軸	3.5	9.3	24	75
	出力軸	11	27.5	80	173
軸径	d_{h7}	15	20	25	30
キ	$b_{hg} \times t_{0.20}^0$	5×17	5×22	7×28	7×33
径 方 向	A	126	157	197	235
	B	136	156	190	230
	C	110	130	160	200
	D	63	80	102	120
	E	10	12	15	15
	F	98	112	130	150
	G	71	71	71	71
	H	8.5	8.5	11	11
軸 方 向	L	244	277	320	373
	M	176	191	220	255
	N	150	165	190	225
	P	34	43	50	59
質 量	R	27	36	45	54
	S	22	31	40	49
	Y×深さ	M5×10	M6×12	M8×16	M8×16
質量	(kg)	5.0	8.0	15.0	25.5

付属品：保護素子