


MODEL
OPC-N

マイクロパウダクラッチ [自然冷却形]

5形、10形、20形

トルク : 0.5~2N・m

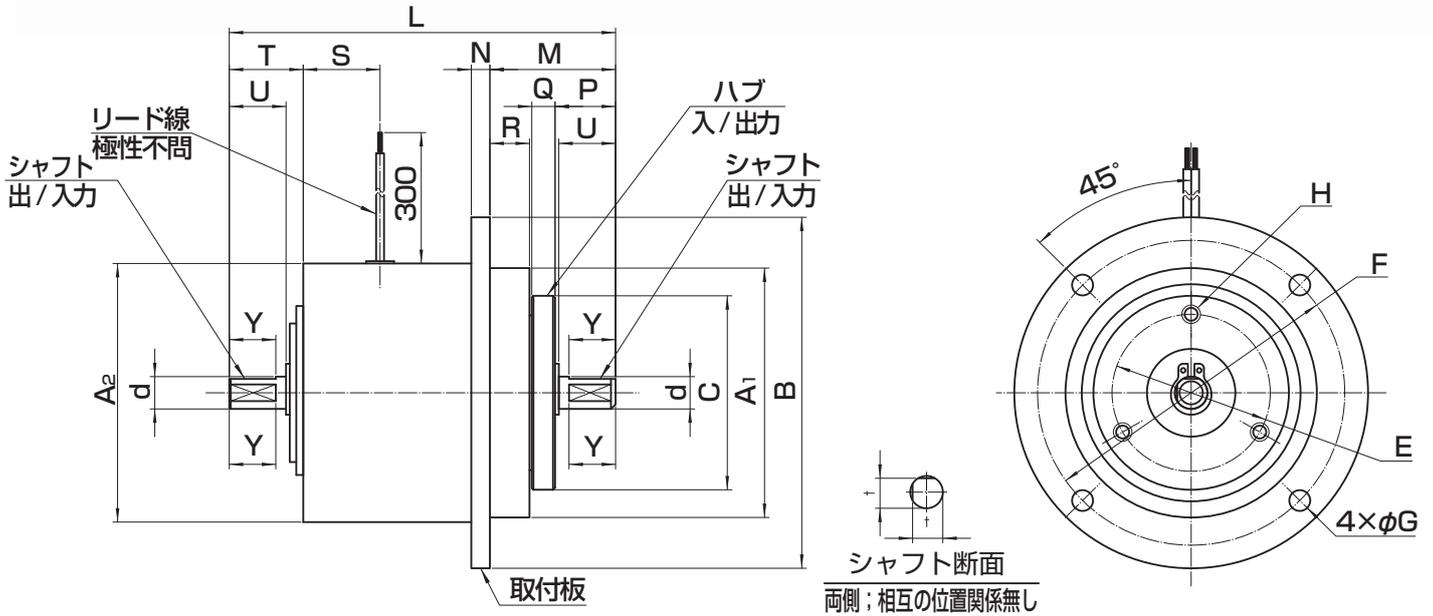

形番		OPC	5N	10N	20N
定格トルク		[N・m]	0.5	1	2
慣性	J×10 ⁻⁴ [kg・m ²]	入力側	0.172	0.257	0.928
		出力側	0.030	0.064	0.150
軸径	d _{g7}		5	7	12
	t		4.5	6.5	11.5
径 方 向	A _{1h8}		50	54	69
	A ₂		50	56	69
	B		70	76	92
	C _{h7}		40	42	54
	E		30	34	46
	F		60	66	82
	G		4.5	4.5	4.5
	H		3×M4	3×M4	4×M4
軸 方 向	L		77	83	116
	M		25	27	47
	N		4	4	4
	P		11	13	25
	Q		5	5	6
	R		8.5	8.5	15
	S		25.5	16.5	22
	T		13.5	15.9	33
	U		10.4	12.2	24
Y		9	10	20	
質量 [g]			700	850	1550

■使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸及び斜軸では使用しないでください。