

スーパーストロングキャスターHシリーズ 超重荷重用(450kg~1,000kg)

- 金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎます。また旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用できます。
- 旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口を取り付けてあります。
- 金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

ウレタン車輪

- 鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪
- ローラーベアリング入り



H14FU-200



H34FU-200

自在車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	車輪品番
H14FU-100	450	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	38	4.9	65FU
H14FU-125	500	127	165						41	5.4	
H14FU-150	600	152	190						57	6.5	
H14FU-200	650	203	257						57	8.6	
H14FU-250	700	254	292						57	10.3	

価格：オープン

固定車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	車輪品番
H34FU-100	450	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	—	4.0	65FU
H34FU-125	500	127	165						4.6		
H34FU-150	600	152	190						5.2		
H34FU-200	650	203	257						8.0		
H34FU-250	700	254	292						8.9		

用途 重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など

使用温度 / -30° ~ 70° C

プラスカイト車輪

- 波状繊維入りフェノール樹脂車輪
- ローラーベアリング入り



H14PK-200



H34PK-200

自在車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	車輪品番
H14PK-100	750	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	38	3.4	65PK
H14PK-125	750	127	165						41	3.8	
H14PK-150	750	152	190						57	4.4	
H14PK-200	750	203	257						57	5.5	
H14PK-250	750	254	292						57	6.1	

価格：オープン

固定車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	車輪品番
H34PK-100	750	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	—	2.6	65PK
H34PK-125	750	127	165						3.0		
H34PK-150	750	152	190						3.5		
H34PK-200	750	203	257						4.6		
H34PK-250	750	254	292						5.2		

用途 重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など

使用温度 / -40° ~ 160° C

MCナイロン車輪

- 始動抵抗が小さい強力MCナイロン車輪
- ローラーベアリング入り



H14MC-200



H34MC-200

自在車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	車輪品番
H14MC-200	1,000	200	256	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	57	5.4	65MC
H14MC-250	1,000	250	290							6.8	

価格：オープン


固定車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	車輪品番
H34MC-200	1,000	200	256	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	—	4.5	65MC
H34MC-250	1,000	250	290						5.9		

用途 重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など

使用温度 / -60° ~ 150° C

寸法図(単位:mm)

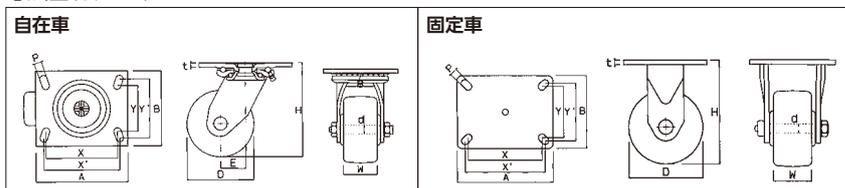

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

点検用

溶接用

鋳金用

建築土木用

パール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

フック・リング

シャックル

特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪・金具