



配線パーツ

差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!! 差し込むだけで、確実にジョイント。


■特長

- ◆圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
- ◆電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
- ◆個人差の出ない安定した接続作業。

■規格等



- ・ JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品
- ・ 国土交通省電気設備工事共通仕様書記載
- ・ 住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載
- ・ 内線規定記載工法
- ・ 電気用品安全法認可品
- ・ (社)全関東電気工事協会 優良機材推奨認定品
- ・ 全日電工連推奨品 第55号

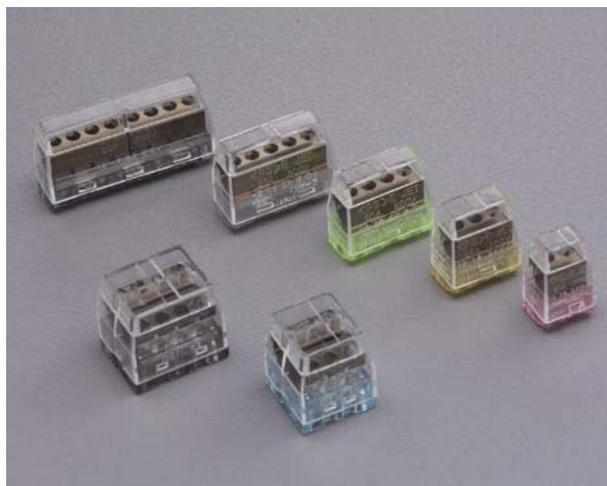

RoHS

■用途

- ・ 屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。

■型式・仕様

型式	差込本数	本体色	適合電線	定格	認定検査機関	本体質量	梱包数量
OK-2	2本	透明赤	銅単線 φ 1.2 φ 1.6 φ 2.0	300V 20A		約 2 g	60 個 / 箱
OK-3	3本	透明橙				約 3 g	50 個 / 箱
OK-4	4本	透明黄				約 3 g	40 個 / 箱
OK-5	5本	半透明白				約 4 g	35 個 / 箱
OK-8	8本	透明灰				約 6 g	20 個 / 箱
OK-6W	6本	透明青				約 5 g	25 個 / 箱
OK-8W	8本	透明灰				約 6 g	20 個 / 箱

▲注意

- ・ 必ず屋内配線用ボックス内でご使用ください。
- ・ ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 以下の環境での使用・保管はしないこと。漏電、接触不良、コネクタ劣化により、発熱、事故の原因になります。
  - (1) 強アルカリ（アンモニアなど）、芳香族およびハロゲン化炭化水素（シンナー・トルエン・ベンゼン、クロロホルムなど）の雰囲気。
  - (2) 油気、塩気の雰囲気。
  - (3) 水、ほこり、ゴミがかかる場所。
- ・ その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。

電設パーツ OK-2 ~ OK-8W