

JB-WLQ100BJ

全12機種

ワンタッチ開閉で保護構造IP67を確保。



使用例

RoHS

保護構造 カラーバリエーション

IP67

ベージュ Beige

透明 スモークブラウン Smoke Brown

耐油性

耐候性

耐油

耐候


■ 型式の見方

- JB-WLQ100BJ □□□
- 無表示 …… 穴なし
 - 01 …… 穴開けタイプ①
 - 02 …… 穴開けタイプ②
 - 無表示 …… DINレールなし
 - D …… DINレール付
 - 無表示 …… フタ色:ベージュ
 - C …… フタ色:透明(スモークブラウン)

■ 型式・仕様

穴なし

フタ高さ	タイプ	フタ色	型式	付属品	使用温度範囲	本体質量	販売単位
LOW	フリー	ベージュ	JB-WLQ100BJ	M4 x 8	-40 ~ +80°C	約300g	1個
		透明	JB-WLQ100BJ-C	タッピングねじ(2個)	-40 ~ +65°C	約280g	
	DINレール付	ベージュ	JB-WLQ100BJ-D	-	-40 ~ +80°C	約310g	
		透明	JB-WLQ100BJ-C-D	-	-40 ~ +65°C	約290g	

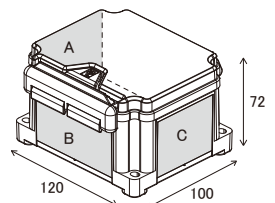

※突起部を除く

穴開け

フタ高さ	タイプ	フタ色	型式	付属品	使用温度範囲	本体質量	販売単位	穴開けタイプ	穴開け		
									A	B	C
LOW	フリー	ベージュ	JB-WLQ100BJ-01	M4 x 8 タッピングねじ (2個)	-40 ~ +80°C	約290g	1個	①	-	φ21x2	-
		透明	JB-WLQ100BJ-C-01		-40 ~ +65°C	約270g			-	φ21x2	-
		ベージュ	JB-WLQ100BJ-02		-40 ~ +80°C	約290g		②	φ21x1	-	φ21x1
		透明	JB-WLQ100BJ-C-02		-40 ~ +65°C	約270g			φ21x1	-	φ21x1
	DINレール付	ベージュ	JB-WLQ100BJ-D01	-	-40 ~ +80°C	約300g		①	-	φ21x2	-
		透明	JB-WLQ100BJ-C-D01		-40 ~ +65°C	約280g			-	φ21x2	-
		ベージュ	JB-WLQ100BJ-D02		-40 ~ +80°C	約300g		②	φ21x1	-	φ21x1
		透明	JB-WLQ100BJ-C-D02		-40 ~ +65°C	約280g			φ21x1	-	φ21x1