



適用する内径、長さから Parts No. を選んでください。

(例)内径 20mm、長さ 42mm の場合

### LFG 20 - 42

Parts No. でご指示ください。

●オイルス LF ガイドの相手軸公差は g6~e7 をご使用ください。

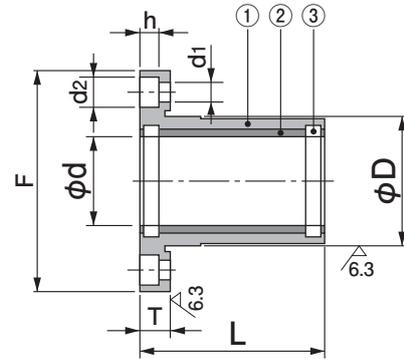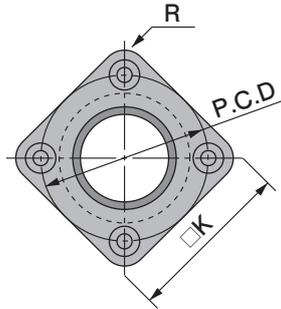

	部品名称	材質
①	ハウジング	アルミ 防錆表面処理
②	軸受	ドライメット LF
③	ダストシール	NBR

Parts No.	内径		外径		長さ		F	□K	T	P.C.D	R	取付穴			取付ボルト
	φd	φD	公差	L	公差	d1						d2	h		
<b>LFG12-30</b>	12	21	$\begin{smallmatrix} -0.017 \\ -0.032 \end{smallmatrix}$	30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	42.8	32	6	32	3	4.5	8	4.1	M4	
<b>LFG16-37</b>	16	28	$\begin{smallmatrix} -0.017 \\ -0.032 \end{smallmatrix}$	37	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	49.0	37	6	38	4	4.5	8	4.1	M4	
<b>LFG20-42</b>	20	32	$\begin{smallmatrix} -0.024 \\ -0.038 \end{smallmatrix}$	42	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	55.3	42	8	43	5	5.5	9.5	5.1	M5	
<b>LFG25-59</b>	25	40	$\begin{smallmatrix} -0.024 \\ -0.038 \end{smallmatrix}$	59	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	64.9	50	8	51	7	5.5	9.5	5.1	M5	
<b>LFG30-64</b>	30	45	$\begin{smallmatrix} -0.029 \\ -0.042 \end{smallmatrix}$	64	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	75.4	58	10	60	8	6.6	11	6.1	M6	

※水中、水の飛散、多湿等の環境下では、ご使用いただけません。