

TMDP オイレス タフメットD プレート



選定の目安

製品紹介

樹脂系ベアリング

複層系ベアリング


金属系ベアリング

エアベアリング

スライドシフター

技術資料


会社案内

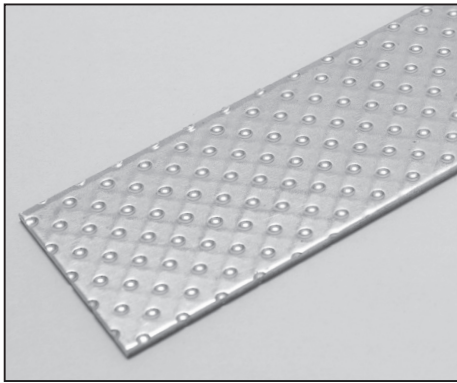

適用する厚み、幅から Parts No. を選んでください。
 (例)厚み 2.0mm、幅 100mm の場合

TMDP - 20100

Parts No. でご指示ください。

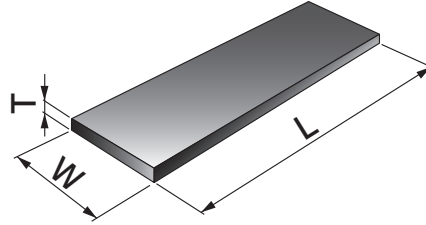

Parts No.	厚み		幅	長さ
	T	公差	W	L
TMDP-1080	1.0	-0.03 -0.13	80	500
TMDP-1590	1.5	-0.03 -0.13	90	500
TMDP-20100	2.0	-0.03 -0.13	100	500
TMDP-25100	2.5	-0.03 -0.13	100	500