

SLP

オイルス #500SP1 SL1 L形プレート

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

複層系ヘアリング

金属系ヘアリング

エアヘアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内




●運動方向は長さ方向です。

適用する幅、長さ、からParts No.を選んでください。

(例)幅50mm、長さ300mmの場合


SLP - 50300A

Parts No. でご指示ください。



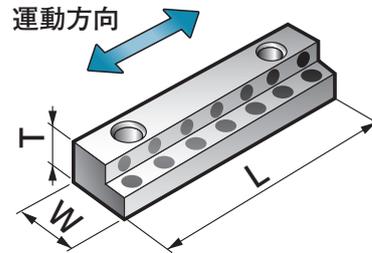


■ SWPまたはSFPとの組み合わせ使用例



SLP SWPまたはSFP

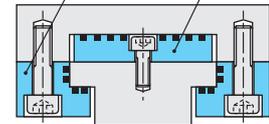

SLP SWPまたはSFP

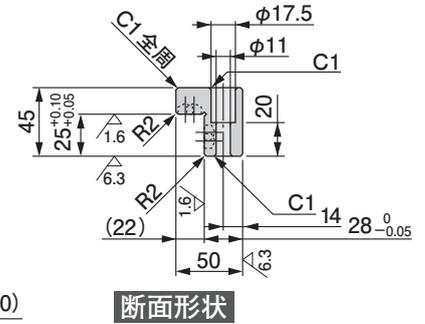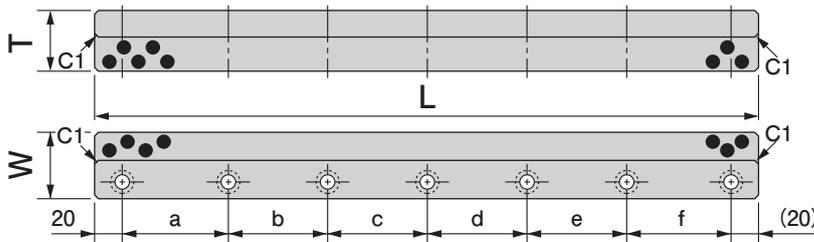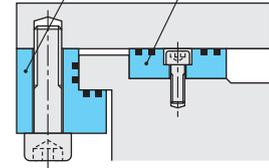

Parts No.	幅	長さ	厚み	取付穴ピッチ						取付ボルト	
	W	L	T	a	b	c	d	e	f	種類	個数
SLP-50200A	50	200	45	55	50	55	—	—	—	M10六角穴付	4
SLP-50250A	50	250	45	70	70	70	—	—	—	M10六角穴付	4
SLP-50300A	50	300	45	65	65	65	65	—	—	M10六角穴付	5
SLP-50350A	50	350	45	80	75	75	80	—	—	M10六角穴付	5
SLP-50500A	50	500	45	80	75	75	75	75	80	M10六角穴付	7

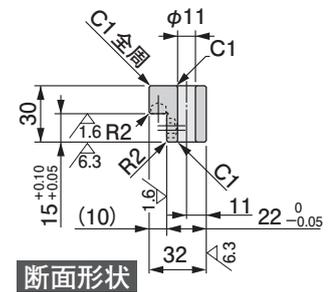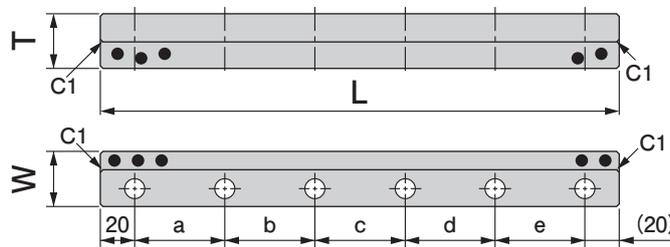

Parts No.	幅	長さ	厚み	取付穴ピッチ					取付ボルト	
	W	L	T	a	b	c	d	e	種類	個数
SLP-32100B	32	100	30	60	—	—	—	—	M10	2
SLP-32150B	32	150	30	55	55	—	—	—	M10	3
SLP-32200B	32	200	30	55	50	55	—	—	M10	4
SLP-32250B	32	250	30	70	70	70	—	—	M10	4
SLP-32400B	32	400	30	75	70	70	70	75	M10	6