


適用する幅、長さから Parts No. を選んでください。




(例)幅58mm、長さ100mmの場合

FWP - 58100

Parts No. でご指示ください。

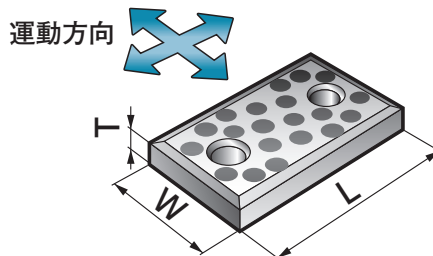

- ベース金属は、500F₁です。
- FWP-2875 から-38200までの運動方向は、長さ方向のみです。
- FWP-4875 から-150250までの運動方向は、幅、長さの両方向です。

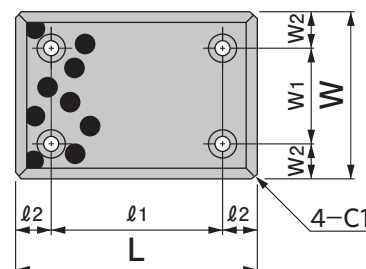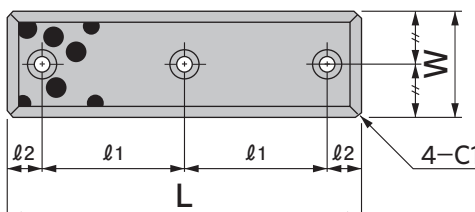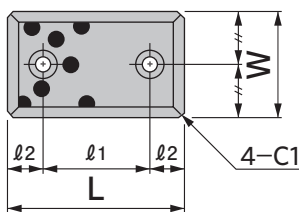

Parts No.	幅		長さ		厚み		取付穴ピッチ		取付ボルト		面取り形状	
	W	公差	L	公差	T	公差	l ₁	公差	l ₂	種類		個数
FWP-2875	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	C
FWP-28100	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-28125	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	75	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-28150	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-28200	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	150	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-3875	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	C
FWP-38100	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-38125	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	75	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-38150	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-38200	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	150	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
FWP-4875	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	B
FWP-48100	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
FWP-48125	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	75	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
FWP-48150	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
FWP-48200	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	50	M10六角穴付	2	B
FWP-48200A	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	"	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	150	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
FWP-48250	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	250	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	3	B
FWP-5875	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	B
FWP-58100	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
FWP-58125	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	75	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
FWP-58150	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B