

CWP オイレス #2000 ウェアプレート汎用タイプ

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

複層系ヘアリング

金属系ヘアリング

エアヘアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内







適用する幅、長さから Parts No. を選んでください。

(例)幅58mm、長さ150mmの場合

CWP - 58150

Parts No. でご指示ください。

運動方向

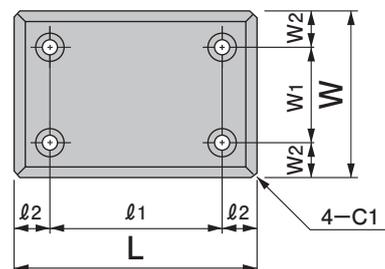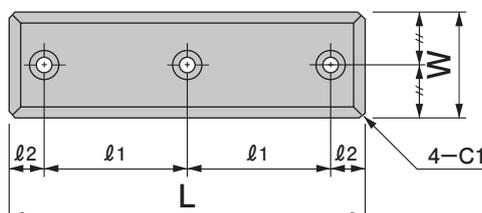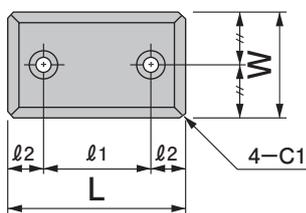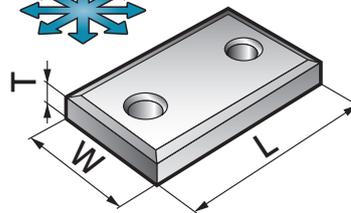

Parts No.	幅		長さ		厚み		取付穴ピッチ			取付ボルト		面取り形状
	W	公差	L	公差	T	公差	l ₁	公差	l ₂	種類	個数	
CWP-2875	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	D
CWP-28100	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	D
CWP-28150	28	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	D
CWP-3875	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	C
CWP-38100	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
CWP-38150	38	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	C
CWP-4875	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	B
CWP-48100	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
CWP-48125	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	75	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
CWP-48150	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
CWP-48200	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	50	M10六角穴付	2	B
CWP-48250	48	$^{-0.1}_{-0.3}$	250	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	3	B
CWP-5875	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	75	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	45	± 0.2	15	M10六角穴付	2	B
CWP-58100	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	50	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B
CWP-58150	58	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	± 0.01	100	± 0.2	25	M10六角穴付	2	B