



RMS

六角穴付きボルト

六角ボルト

六角ナット

平座金


はね座金

その他

六角穴付きボルト

## 六角穴付きボルト

### 仕様・規格

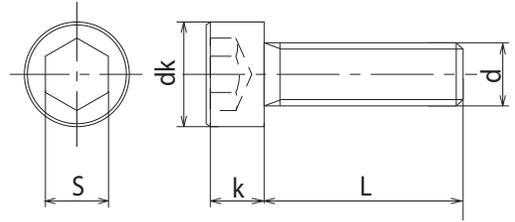

呼び寸法 d X L

材質 Alloy600  
Alloy C276  
Alloy C22

d	dk	k	S
M3 P0.5	5.5	3.0	2.5
M4 P0.7	7.0	4.0	3.0
M5 P0.8	8.5	5.0	4.0
M6 P1.0	10.0	6.0	5.0
M8 P1.25	13.0	8.0	6.0
M10 P1.5	16.0	10.0	8.0
M12 P1.75	18.0	12.0	10.0

識別刻印付

### サイズ表

d	L										
M3	6	8	10	12	15	20	25	30			
M4	6	8	10	12	15	20	25	30			
M5	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
M6	10	12	15	20	25	30	35	40			
M8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	
M10	20	25	30	35	40	45	50				
M12	20	25	30	35	40						

材質とサイズの組み合わせによっては、受注生産となります。

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS  
レアメタルスクリュー

ストリップボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料

インコネルは、スペシャルメタルズ社 (Special Metals Corporation) の登録商標です。  
ハステロイは米ヘインズ社 (Haynes International, Inc) の登録商標です。