



スプールストップ【スプールリテーナ】 STS-C

サイズ表 P.121


材質 S45C

表面処理 黒染

硬度 HRC30~35

スリーブ肉厚タイプです。スリーブのみの販売です。

仕様・規格 |

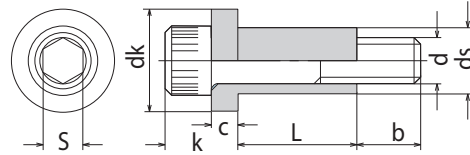

呼び寸法 dsXL

| ds | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| d | M8 P1.25 | M10 P1.5 | M12 P1.75 | M16 P2.0 | M20 P2.5 |
| b | 15 | 22 | 20 | 27 | 34 |
| dk | 18 | 24 | 28 | 36 | 45 |
| c | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| k | 13 | 18 | 22 | 29 | 36 |
| s | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |

ストリップボルト スリーブタイプA形 STS-A

| ds | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

ストリップボルト スリーブタイプB形 STS-B

| ds | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | | | | |
| 25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | | | | | |

スプールストップ【スプールリテーナ】 STS-C

| ds | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | | | |
| 32 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | | | | | |

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS
レアメタルスクリュー

ストリップボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料