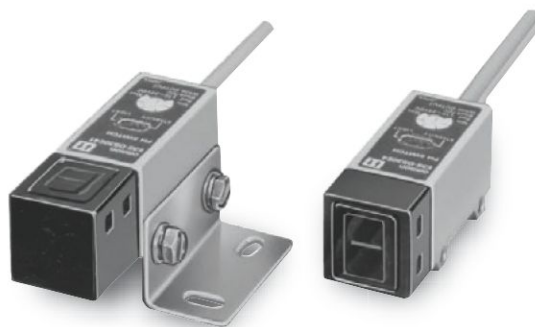


汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現




 






 




 
 


 8ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

汎用形

検出方式	形状	検出距離	動作モード	形式	標準価格(¥)
透過形 *1		 2m	入光時ON しや光時ON (切換可)	○形E3S-2E4 投光器 形E3S-2LE4 受光器 形E3S-2DE4	21,500
		 5m		○形E3S-5E4 投光器 形E3S-5LE4 受光器 形E3S-5DE4	29,000
回歸反射形	 0.1~2m	○形E3S-R2E4		23,500	
拡散反射形		 100mm		○形E3S-DS10E4	20,000
		 300mm		○形E3S-DS30E4	28,000
透過形 *1		 2m		○形E3S-2E41 投光器 形E3S-2LE41 受光器 形E3S-2DE41	23,000
		 5m		○形E3S-5E41 (42) *2 投光器 形E3S-5LE4 (42) 受光器 形E3S-5DE4 (42)	30,500
回歸反射形	 0.1~2m	○形E3S-R2E41		24,500	
拡散反射形		 100mm		○形E3S-DS10E41	21,500
		 300mm		○形E3S-DS30E41 (42) *2	29,000
限定反射形(狭視界形)		 30~100mm(可変)		○形E3S-LS10XE4	34,000
限定反射形(広視界形)		 50~250mm(可変)		○形E3S-LS20XE4	28,000

注. オープンコレクタ、異周波タイプを用意しています。

*1. 透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのものです。投光器・受光器単体のご注文も承ります。

投光器・受光器単体での標準価格は、お問い合わせください。

*2. 形E3S-5E42、形E3S-DS30E42は標準在庫機種ではありません。ご注意ください。